


足場用キャスター パイプ仕様



SCP-150 VS

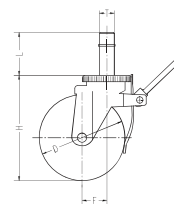

SCP 自在ストッパー 100-200mm / ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

品番		車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	ステム径 T	ステム長 Lmm	偏心 Emm
型式-車輪径	車輪		N	kgf								
SCP-100	VH ※	ゴム	1200	122	10.80	48.60	100	32	125	28	75	40
SCP-130	VS	ゴム(B入)	1800	184	10.80	72.90	130	38	165	36	100	40
SCP-150	VS	ゴム(B入)	2000	204	12.00	81.00	150	42	186	36	100	45
SCP-200	VS	ゴム(B入)	2500	255	15.00	75.00	200	45	241	36	100	58


足場用キャスター ジャッキ付



SCJ-150 VS



SCJ-150 VS ホワイト

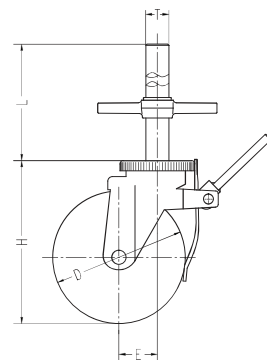

SCJ 自在ストッパー 130-200mm / ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

品番		車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	ステム径 T	ステム長 Lmm	偏心 Emm	ハンドル 厚み mm
型式-車輪径	車輪		N	kgf									
SCJ-130	VS	ゴム(B入)	1800	184	10.80	72.90	130	38	196	35	355	40	31
SCJ-150		ゴム(B入)	2000	204	12.00	81.00	150	42				45	
SCJ-200		ゴム(B入)	2500	255	15.00	75.00	200	45				58	

※ロット生産品

・金具はユニクロームメッキ仕上げです。

・(B入)はベアリング入り車輪です。

・車輪径130mm・150mm・200mmは、白ゴム車輪もございます。(ロット生産品)

・SCP/SCJシリーズは、社団法人仮設工業会の認定品です。



VS