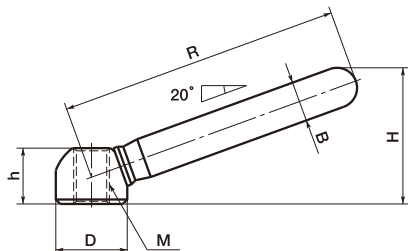


LNN クランプナットレバー

GN99.5・GN99.6

CAD DATA 2D 3D
down load

● 材質・仕上げ

S15C、ショットブラスト仕上げ ——— LNNSUS304L、ショットブラスト仕上げ ——— LNNS

unit:mm

LNN (スチール製)		LNNS (ステンレス製)		共通寸法						
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	R	M	H	h	D	B	Mass 質量 (g)
LNN- 63×M 8	600	LNNS- 63×M 8	1,510	63	M 8	30.5	12.5	16	9	39
LNN- 80×M10	690	LNNS- 80×M10	1,880	80	M10	37	15	20	11	74
LNN-100×M12	870	LNNS-100×M12	3,030	100	M12	46	19	25	14	146
LNN-125×M16	1,320	LNNS-125×M16	4,760	125	M16	58.5	25	32	18	309
LNN-160×M20	2,440	LNNS-160×M20	7,560	160	M20	73	31	40	20	522

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

品番

LNNS-80×M10

クランプナットレバー
(ステンレス製)

R

M