


# LXY インデックスメカニズム

GN200


CAD DATA 2D 3D  
down load

LXY-A

LXYS-A

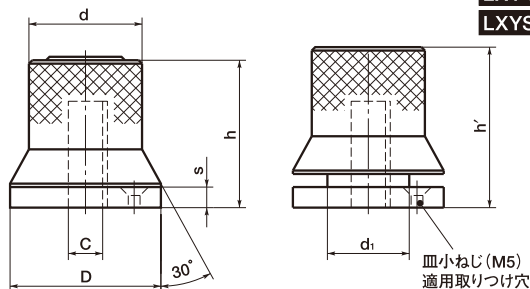

- LXY-A ———— スティール製
- LXYS-A ———— ステンレス製
- 6°またはその整数倍の角度で、すなわち2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で位置ぎめができます。
- ピンによる位置ぎめなど他の方法では得られない正確でしかも耐久性にすぐれたメカニズムです。
- 目盛りやシンボルマークの彫刻もできます。コンタクトセンターへお問い合わせください。

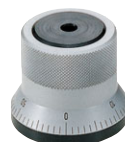

- 材質・仕上げ  
 本体: SUM21、四三酸化鉄皮膜 (黒) ———— LXY-A  
 SUS303 ———— LXYS-A

## LXY-A (スティール製)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D <sub>-0.5</sub> <sup>0</sup>	CH7	bP9	t <sub>0</sub> <sup>+0.1</sup>	d	d <sub>1</sub>	h	h'	s	Lc	Pcs	No. of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)
LXY-44×C10-A	13,900	44	10	3	1.4	33	23	43	47	6	31	33	60	310
LXY-44×C12-A	13,900	44	12	4	1.1	33	23	43	47	6	31	33	60	300
LXY-52×C14-A	16,000	52	14	5	1.3	42	31.5	43.5	47.5	6	31.5	41.8	60	470
LXY-52×C16-A	16,000	52	16	5	1.3	42	31.5	43.5	47.5	6	31.5	41.8	60	460

## LXYS-A (ステンレス製)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D <sub>-0.5</sub> <sup>0</sup>	CH7	bP9	t <sub>0</sub> <sup>+0.1</sup>	d	d <sub>1</sub>	h	h'	s	Lc	Pcs	No. of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)
LXYS-44×C10-A	24,400	44	10	3	1.4	33	23	43	47	6	31	33	60	310
LXYS-44×C12-A	24,400	44	12	4	1.1	33	23	43	47	6	31	33	60	300
LXYS-52×C14-A	28,200	52	14	5	1.3	42	31.5	43.5	47.5	6	31.5	41.8	60	470
LXYS-52×C16-A	28,200	52	16	5	1.3	42	31.5	43.5	47.5	6	31.5	41.8	60	460

ご注文にあたって 🕒 14:00当日出荷 🚚 直送可能

品番

## LXYS-44×C10-A

インデックスメカニズム (ステンレス製)      D      C      レバーなし

- レバー付きのインデックスメカニズム LXY-B LXY-C があります。



LXY-B LXY-C インデックスメカニズム (P.116~P.117)