

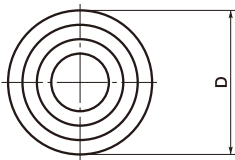


# KKM/KKF ミニノブ

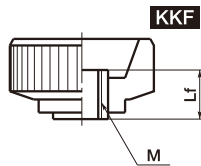

CAD DATA 2D 3D  
down load

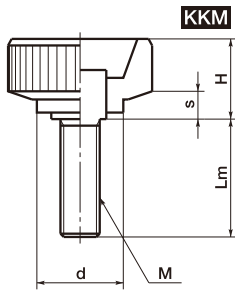

**Lanker**  
SWITZERLAND

- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4からM10まで豊富なねじサイズ。
- **KKM**をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービス(P.60~P.61)をご参照ください。
- 材質・仕上げ  
ノブ:フェノール樹脂(黒)  
ねじ:S45C、三価クロメート処理 **KKM**  
黄銅、ニッケルメッキ **KKF**

unit:mm

KKM (おねじ)				KKF (めねじ)				共通寸法				
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	s	d
KKM-18-M 4×15	300	15	5	KKF-18-M 4	300	9	4	18	M 4	13	6	10
KKM-18-M 4×20	300	20	6									
KKM-20-M 5×10	310	10	7	KKF-20-M 5	300	10	5	20	M 5	14	6	12
KKM-20-M 5×25	320	25	9									
KKM-24-M 5×10	340	10	9	KKF-24-M 5	310	10	7	24	M 5	16	7	13
KKM-24-M 6×20	340	20	12									
KKM-24-M 6×28	340	28	13	KKF-24-M 6	310	10	9	24	M 6	16	7	13
KKM-30-M 6×10	310	10	14									
KKM-30-M 6×20	310	20	15	KKF-30-M 6	310	11	12	30	M 6	18	7	15
KKM-30-M 6×28	350	28	17									
KKM-30-M 8×25	350	25	20	KKF-30-M 8	320	11	13	30	M 8	18	7	15
KKM-30-M 8×32	420	32	24									
KKM-35-M 8×12	360	12	22	KKF-35-M 8	330	11	16	35	M 8	19	8	18
KKM-35-M 8×25	420	25	25									
KKM-35-M10×30	560	30	35	KKF-35-M10	380	11	18	35	M10	19	8	18

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

**KKM-30-M6×20**

ミニノブ(おねじ)    D    M    Lm

- ミニノブの姉妹品として、プラスチックミニノブ **KIM** **KIF** があります。



**KIM** **KIF** プラスチックミニノブ (P.154~P.155)