 




KBM/KBF プラスティックバーノブ

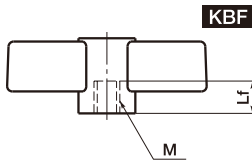

CAD DATA [2D](#) [3D](#)
download

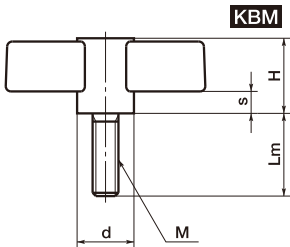

ROGAN
U.S.A.

- プラスティック製T字ノブ。
力のかかりやすい形状です。
- **KBM** をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじ
カットサービス(P.60~P.61)をご参照ください。
- 材質・仕上げ
本体:ABS(つや消し黒)
ねじ:SUM24L、三価クロメート処理 —— **KBM**
黄銅、三価クロメート処理 —— **KBF**

unit:mm

KBM (おねじ)				KBF (めねじ)				共通寸法					
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	B	H	s	d
KBM-38-M 6×15	410	15	15	KBF-38-M 6	400	12.5	7	38	M 6	9	28.5	8.5	16
—	—	—	—	KBF-51-M 8	500	12.5	11.5	51	M 8	10	28.5	8.5	19
KBM-64-M 8×25	510	25	33	KBF-64-M 8	510	12.5	15	64	M 8	11	28.5	8.5	22
KBM-76-M10×30	580	30	48	KBF-76-M10	550	12.5	17	76	M10	12	28.5	8.5	22

ご注文にあたって **14:00当日出荷** **直送可能**

品番

KBM-64-M8×25

プラスチック
バーノブ(おねじ)

D M Lm

**ねじカット
サービス**
お好みの長さに
ねじをカットします!
詳しくはP.60~P.61をご参照ください。

- M&Mの新提案。ユニバーサルデザインシリーズのブラクラ
ンプレバー **LUDM** **LUDF** **LUDMS** **LUDFS** があります。



LUDM **LUDF** ブラクランプレバー (P.82~P.83)



LUDMS **LUDFS** ブラクランプレバー (P.84~P.85)