


KEM/KEF プラスティックウイングノブ




CAD DATA [2D](#) [3D](#)
down load

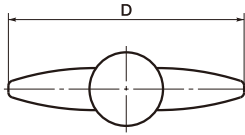


KEM

KEF

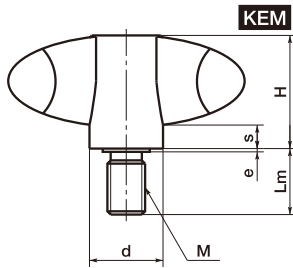

KEM

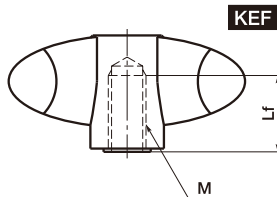

KEF

- プラスチック製T字ノブ。
- **KEM**をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービス(P.60~P.61)をご参照ください。
- 材質・仕上げ
ノブ: ナイロン6(ダークグレー)
ねじ: S45C、三価クロメート処理 ———— **KEM**
黄銅 ———— **KEF**

unit:mm

KEM(おねじ)				KEF(めねじ)				共通寸法					
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	Lm	Mass 質量(g)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	Lf	Mass 質量(g)	D	M	H	s	e	d
KEM-35-M4×10	370	10	7.5	—	—	—	—	35	M4	17	4	0.5	11
KEM-35-M4×15	370	15	8	—	—	—	—	35	M4	17	4	0.5	11
KEM-35-M5×10	370	10	9	—	—	—	—	35	M5	17	4	0.5	11
KEM-35-M5×18	370	18	10	—	—	—	—	35	M5	17	4	0.5	11
KEM-50-M6×32	470	32	22	KEF-50-M6	380	12	12	50	M6	24	5	0.5	15.6
KEM-50-M8×20	480	20	24	KEF-50-M8	410	16	15	50	M8	24	5	0.5	15.6

*2008年10月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合していません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報を当社ホームページ(www.nbk1560.com/)でご確認ください。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

KEM-50-M6×32

プラスチック
ウイングノブ(おねじ)

D

M

Lm



ねじカット
サービス

お好みの長さに
ねじをカットします!

詳しくはP.60~P.61をご参照ください。

- M&Mの新提案。ユニバーサルデザインシリーズのプラスチックウイングノブ **KUWM** **KUWF** があります。



KUWM **KUWF** プラスティックウイングノブ (P.142~P.143)