

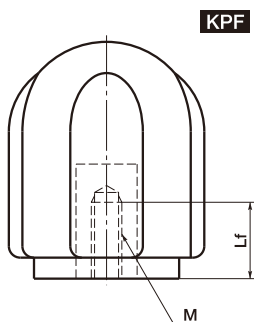


# KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ

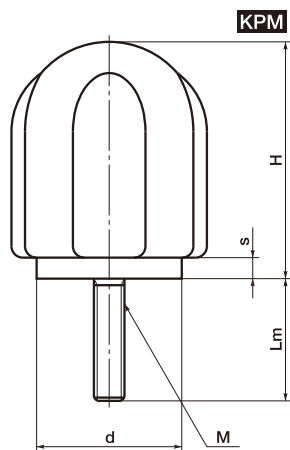

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
 down load

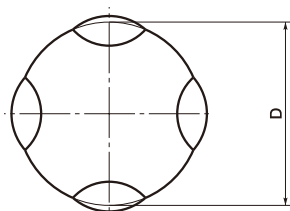

KPF

KPM

- プラスティックボディの表面にプラスチックラバーを二重成型。ソフトな感触。
- **KPM** をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービス (P.60~P.61) をご参照ください。
- 材質・仕上げ  
 本体：ポリプロピレン(黒)  
 +プラスチックラバー(つや消し黒)二重成型  
 ねじ：SUM24L、三価クロメート処理 ——— **KPM**  
 黄銅、三価クロメート処理 ——— **KPF**

unit:mm

KPM (おねじ)				KPF (めねじ)				共通寸法				
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	s	d
KPM-43-M6×35	700	35	74	KPF-43-M6	560	16	60	43	M6	56	5	34
KPM-48-M8×35	780	35	99	KPF-48-M8	710	20	75	48	M8	62	5.5	38

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

品番

**KPM-43-M6×35**

ピュアタッチ  
 クランプノブ(おねじ)

D M Lm



**ねじカット  
 サービス**

お好みの長さに  
 ねじをカットします!

詳しくはP.60~P.61をご参照ください。