




T-Knob

RoHS指令適合



# KTAF T字ノブ

GN563.2

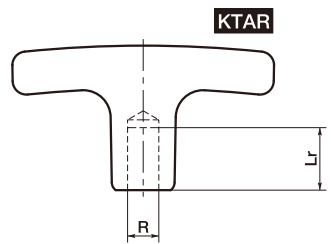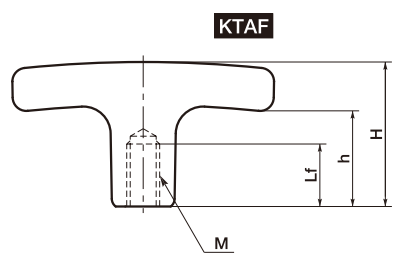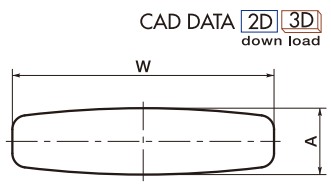

● アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。

- KTAF-BL** ————— めねじ・バレル研磨
- KTAF-BK** ————— めねじ・静電塗装(つや消し黒)
- KTAR-BL** ————— リーマ穴・バレル研磨
- KTAR-BK** ————— リーマ穴・静電塗装(つや消し黒)

● クランピングスクリューやグラブスクリューと組み合わせたT字ノブを製作いたします。詳しくはねじ組み合わせサービス(P.58～P.59)をご参照ください。

● 材質・仕上げ  
 アルミニウム合金

- バレル研磨 ————— **KTAF-BL** **KTAR-BL**
- 静電塗装(つや消し黒) ————— **KTAF-BK** **KTAR-BK**

ご注文にあたって 🕒 14:00当日出荷 🚚 直送可能

**品番**

## KTAF-80-M8-BL

T字ノブ (めねじ)      W      M      バレル研磨

**KTAF-BL** **KTAF-BK** (めねじ)

KTAF-BL (バレル研磨)		KTAF-BK (静電塗装)		共通寸法						
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	M	Lf min	W	H	h	A	Mass 質量 (g)
KTAF-55-M 6-BL	2,500	KTAF-55-M 6-BK	2,720	M 6	12	55	33	22	14	29
KTAF-55-M 8-BL	2,500	KTAF-55-M 8-BK	2,720	M 8	12	55	33	22	14	22
KTAF-67-M 8-BL	2,780	KTAF-67-M 8-BK	3,040	M 8	16	67	37	25	16	45
KTAF-80-M 8-BL	3,480	KTAF-80-M 8-BK	3,780	M 8	16	80	41	26	20	80
KTAF-80-M10-BL	3,480	KTAF-80-M10-BK	3,780	M10	16	80	41	26	20	71

**KTAR-BL** **KTAR-BK** (リーマ穴)

KTAR-BL (バレル研磨)		KTAR-BK (静電塗装)		共通寸法						
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	R <sup>H7</sup>	Lr min	W	H	h	A	Mass 質量 (g)
KTAR-55-R6-BL	2,500	KTAR-55-R6-BK	2,720	6	12	55	33	22	14	29
KTAR-67-R8-BL	2,780	KTAR-67-R8-BK	3,040	8	16	67	37	25	16	45
KTAR-80-R8-BL	3,480	KTAR-80-R8-BK	3,780	8	16	80	41	26	20	80