
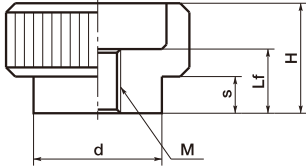


KCF クランプノブ

DIN6303

CAD DATA 2D 3D
 down load

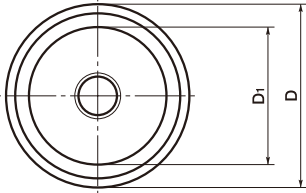

KCF-BK



KCF-FS



● スティール製・ステンレス製を標準化。

● 材質・仕上げ

S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) ————— **KCF-BK**

SUS303 ————— **KCF-FS**

KCF-BK (スティール製)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	D ₁	H	s	d	Mass 質量 (g)
KCF-20×M 5-BK	220	20	M 5	7	15	12	4	14	17
KCF-24×M 6-BK	260	24	M 6	8	18	14	4	16	30
KCF-30×M 8-BK	420	30	M 8	10	24	17	5	20	50
KCF-36×M10-BK	660	36	M10	12	30	20	6	28	90
KCF-40×M12-BK	730	40	M12	16	34	24	8	32	125

KCF-FS (ステンレス製)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	D ₁	H	s	d	Mass 質量 (g)
KCF-FS-20×M 5	870	20	M 5	7	15	12	4	14	17
KCF-FS-24×M 6	970	24	M 6	8	18	14	4	16	30
KCF-FS-30×M 8	1,380	30	M 8	10	24	17	5	20	50
KCF-FS-36×M10	2,110	36	M10	12	30	20	6	28	90
KCF-FS-40×M12	2,150	40	M12	16	34	24	8	32	125

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

KCF-30×M8-BK

クランプノブ
(スティール製)

D

M

色

抗菌サービス

抗菌・防カビ・防藻
 食品機械・医療器械に
 最適です。

詳しくはP.54~P.55をご参照ください。

