


UUF ウレタン取手

GN564

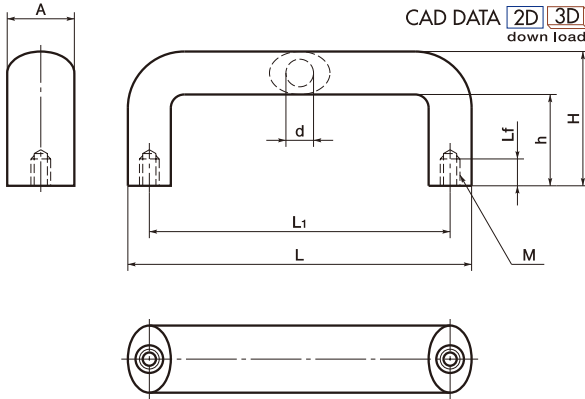

- $\phi 10\text{mm}$ のスティール製の芯体を硬質ポリウレタンでコーティング。十分な強度、そして安全性と信頼性を追求。手にやさしいやわらかさをもった取手です。
- 衝撃吸収と断熱効果にすぐれています。金属製の取手では得られない特長です。
- 使用可能温度： $\sim 80^{\circ}\text{C}$
- 材質・仕上げ
芯体：SUM22L ($\phi 10\text{mm}$)
硬質ポリウレタンコーティング(つや消し黒)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L ₁	L	M	L _f	H	h	d	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
UUF-25×112	2,540	25	112	128	M6	10	50	34	10	1000	136
UUF-25×128	2,590	25	128	144	M6	10	54	38	10	1000	151
UUF-25×160	2,780	25	160	176	M6	10	54	38	10	1000	174

*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。

ご注文にあたって

14:00当日出荷

直送可能

品番

UUF-25×112

ウレタン取手

A

L₁