



# M1 フラッシュプルラッチ

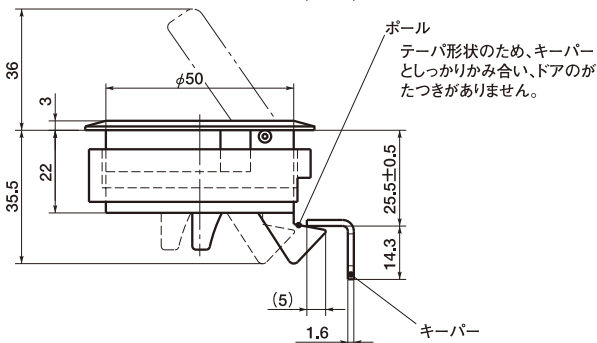



southco®  
 CONNECT · CREATE · INNOVATE

CAD DATA 2D 3D  
 down load

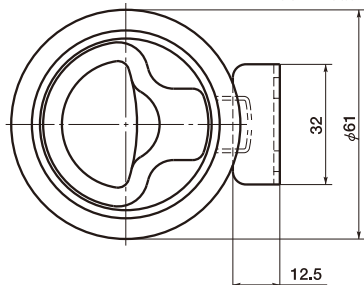

- ドアとほぼ同一平面になる薄形デザイン。  
誤ってドアを開けることがありません。
- 3種類のバリエーション。  
 M1-\*\*-1 本体：ポリカーボネート、つや消し黒  
 M1-\*\*-1 本体：ポリカーボネート、白  
 M1-\*\*-8 本体：ステンレス
- 丸穴をあけるだけで簡単に取り付けができます。
- 適用ドア厚さ：2mm～22mm。
- 許容最大荷重（ボールがキーパーにかかる荷重）  
 M1-\*\*-1 265N  
 M1-\*\*-8 835N
- 使用可能温度：-18℃～60℃
- 材質・仕上げ  
 ハウジング・ハンドル・ボール・ブラケット  
 ：ポリカーボネート（つや消し黒・白） M1-\*\*-1 M1-\*\*-1  
 ：SUS316相当、電解研磨 M1-\*\*-8  
 ピン・スプリング・ねじ：SUS302  
 キーバー：SUS304

## ● 取り付け方法

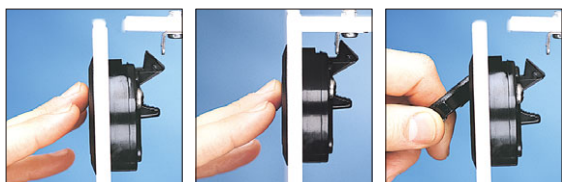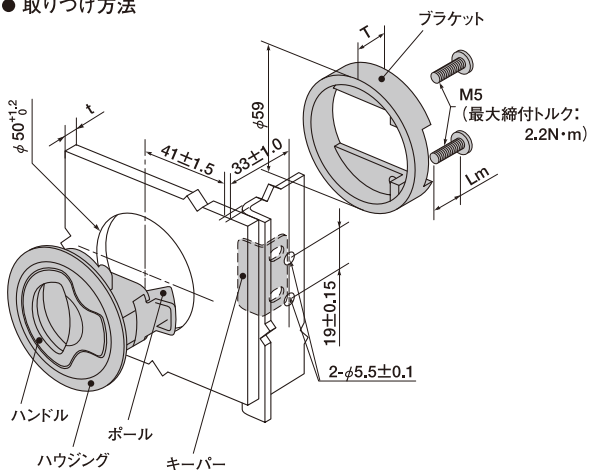

ドアを押すだけで簡単 ドアが閉まった状態。 ハンドルを引けばボールがはずれ、ドアが開きます。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番  
**M1-61-1**  
 フラッシュプルラッチ

unit:mm

つや消し黒			白			ステンレス			共通寸法			
Catalog Number	Price(Yen)	Mass	Catalog Number	Price(Yen)	Mass	Catalog Number	Price(Yen)	Mass	t		T	Lm
品番	価格(円)	質量(g)	品番	価格(円)	質量(g)	品番	価格(円)	質量(g)	min.	max.		
M1-61	3,800	60	M1-61-1	3,800	60	M1-61-8	8,820	264	2	7	14	16
M1-62	3,800	61	M1-62-1	3,800	61	M1-62-8	8,820	269	7	12	14	20
M1-63	3,800	54	M1-63-1	3,800	54	M1-63-8	8,820	217	12	17	3.8	16
M1-64	3,800	55	M1-64-1	3,800	55	M1-64-8	8,820	227	17	22	3.8	20

● キーバー取り付け用のねじ(M5)は付属していません。