

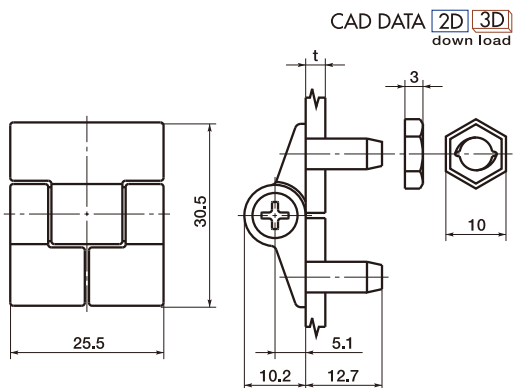
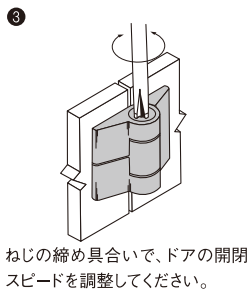


# E6 アジャスタブルヒンジ

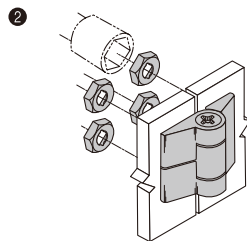


● 取り付け方法

① 20.3±0.2 ドアとフレームの間隔は2mm以下にしてください。

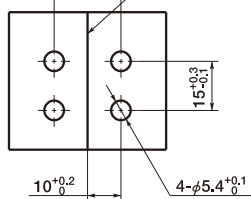

- 黒と白の2色を標準化。
- ねじの締め具合で、ドアの開閉スピードが調整できます。
- 外部からは取り付け金具が見えない構造です。
- 強度

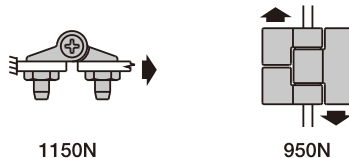

- 使用可能温度：-5℃～65℃
- 材質・仕上げ  
 ヒンジ：ポリアセタール（黒・白）  
 ナット：スチール、三価クロメート処理

unit:mm

黒		白		共通寸法	
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	max. t	Mass 質量 (g)
E6-10-101-20	1,440	E6-10-101-30	1,480	8	11

● 取り付け用のナット4個が付属しています。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

**E6-10-101-20**

アジャスタブルヒンジ