



# HCS アルミコントロールハンドル

GN736

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
 download

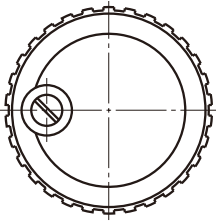

HCS-D

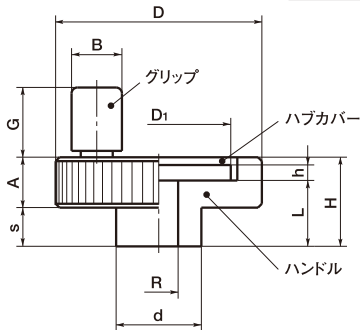

- **HCS-D** ————— 専用ミニプラ回転グリッパつき
- **HCS-A** ————— グリッパなし
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 社名・ロゴ・機能表記などをレーザー刻印いたします。詳しくはレーザー刻印サービス (P.52~P.53) をご参照ください。
- 軸穴加工済み (許容差H7) です。
- シャフト固定用の押しねじが必要な場合は、追加加工サービス (P.326~P.331) をご利用ください。
- 材質・仕上げ  
 ハンドル: アルミニウム合金、アルマイト処理 (黒)  
 ハブカバー: ポリアセタール (ライトグレー)  
 グリッパ (専用ミニプラ回転グリッパ): ナイロン6 (黒)

**HCS-A (グリッパなし)**

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	RH7	L	D1	H	A <sub>0.5</sub>	s	h	d	Mass 質量 (g)
HCS-52XR10-A	2,750	52	10	17	37	23	13	10	3.8	22	56
HCS-62XR10-A	3,380	62	10	17	47	23	13	10	3.8	25	76

**HCS-D (グリッパつき)**

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	RH7	L	D1	H	A <sub>0.5</sub>	s	h	d	B	G	Mass 質量 (g)
HCS-52XR10-D	3,680	52	10	17	37	23	13	10	3.8	22	13	18	69
HCS-62XR10-D	4,290	62	10	17	47	23	13	10	3.8	25	14	20	90

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

**HCS-52×R10-A**

アルミコントロール D R グリッパなし  
 ハンドル

## レーザー刻印サービス

社名・ロゴ・QRコード  
 機能表記など

**NBK製品に  
 1個から  
 刻印します。**

詳しくはP.52~P.53を  
 ご参照ください。

