


目次
 カバー
 ノブ
 取手
 ラッチ
 クリップ
 ハンドル
 インジケータ
 画面
 構造部品
 インジケータ
 ラッチ
 スクロー
 ネジ
 エレクトロ
 ニクス
 ステージ
 技術資料
 取扱い
 INDEX

HPK プラローレットハンドル


GN226・GN226.1

CAD DATA download

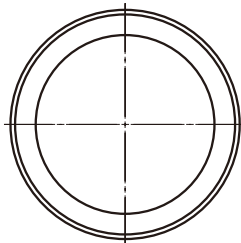

HPK-C

HPK-M

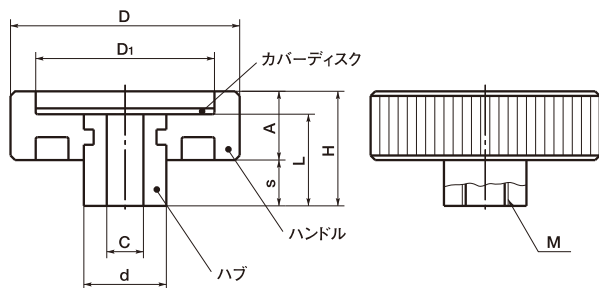

- フェノール樹脂製。
- **HPK-C** 丸穴(許容差H7)+カバーディスク
- **HPK-M** めねじ+カバーディスク
- カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
- 社名・ロゴ・機能表記などをレーザ刻印いたします。詳しくはレーザ刻印サービス(P.52~P.53)をご参照ください。
- シャフト固定用の押しねじが必要な場合は、追加加工サービス(P.326~P.331)をご利用ください。
- 材質・仕上げ
 ハンドル:フェノール樹脂(黒)
 ハブ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
 カバーディスク:アルミニウム
 アルマイト処理(つや消しライトグレー)

unit:mm

HPK-C(丸穴)			HPK-M(めねじ)			共通寸法							
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	CH7	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	M	D	D ₁	L	H	A	s	d	Mass 質量 (g)
HPK-50×C 8	1,090	8	HPK-50×M10	1,090	M10	50	39	20	25	15	10	18	51
HPK-63×C10	1,330	10	HPK-63×M12	1,330	M12	63	52	24	30	18	12	20	81
HPK-80×C12	2,040	12	HPK-80×M16	2,040	M16	80	67	29	36	22	14	25	163

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能



HPK-50×C8

プラローレット
ハンドル

- シンボルマークつきのカバーディスクもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。



**レーザ刻印
サービス**

社名・ロゴ・QRコード
機能表記など

NBK製品に

**1個から
刻印します。**

詳しくはP.52~P.53を
ご参照ください。

