 
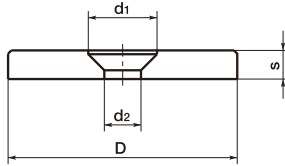
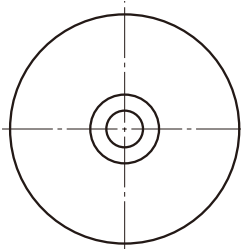
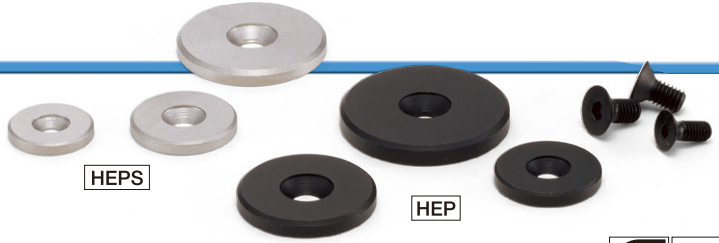


HEP エンドプレート

GN184・GN184.5

CAD DATA  
download
HEP
HEPS

- シャフト端面にねじ穴を加工するだけでハンドルの位置合わせができます。
- **HEP** ————— スティール製
HEPS ————— ステンレス製
- 全製品に六角穴付き皿ボルトが付属しています。
- 材質・仕上げ
本体：SUM22L、四三酸化鉄皮膜（黒）————— **HEP**
SUS303 ————— **HEPS**
ねじ：SCM435、四三酸化鉄皮膜（黒）————— **HEP**
SUSXM7 ————— **HEPS**

unit:mm

HEP (スティール製)		HEPS (ステンレス製)		共通寸法							
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	d1	d2	s	M	L	B	Mass 質量 (g)
HEP-16	180	HEPS-16	400	16	8	4.3	3	M4	10	2.5	5
HEP-20	230	HEPS-20	480	20	8	4.3	3	M4	10	2.5	8
HEP-22	280	HEPS-22	530	22	10	5.3	3.5	M5	12	3	11
HEP-25	340	HEPS-25	600	25	10	5.3	3.5	M5	12	3	15
HEP-28	390	HEPS-28	650	28	10	5.3	3.5	M5	12	3	18
HEP-32	440	HEPS-32	730	32	12	6.4	4	M6	12	4	27
HEP-36	480	HEPS-36	830	36	12	6.4	4	M6	12	4	34
HEP-40	600	HEPS-40	880	40	12	6.4	5	M6	12	4	51
HEP-45	770	—	—	45	12	6.4	6	M6	12	4	77
HEP-52	1,270	—	—	52	12	6.4	6	M6	12	4	103

ご注文にあたって

 14:00当日出荷 直送可能


品番

HEPS-16

エンドプレート
(ステンレス製)

D

● 使用例

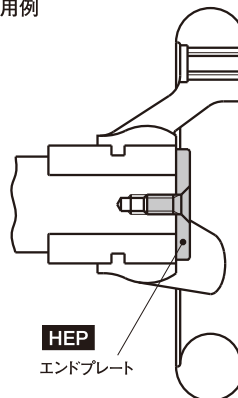

HEP

エンドプレート