


PDX インデックスプランジャ

GN816

CAD DATA [2D](#) [3D](#)
 download

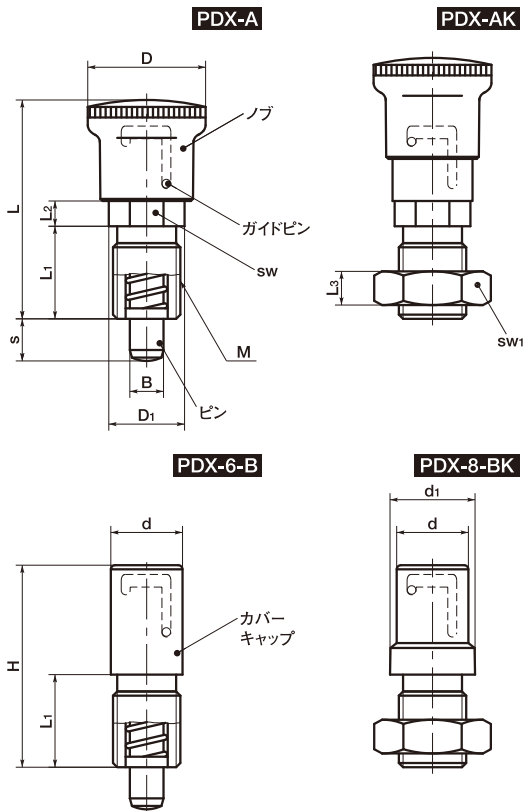

- インデックスプランジャの新タイプ。ロック機構つき。
- ノブつき **PDX-A・AK** とキータイプ **PDX-B・BK** を標準化。
- **PDX-A・AK** はノブでピンの出入りを操作します。
 ノブを引き、右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンを引込めた状態でロックできます。
 ロックの解除は、ノブをわずかに引きながら、ノブを左回りに90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
- **PDX-B・BK** は専用キー **PDX-K** でピンの出入りを操作します。
 キーをプランジャ上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引けばピンが引込みます。さらにキーを右回りに90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
 ロックの解除は、キーをわずかに引きながら、左回りに90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
 キーを外しておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。

PDX-A PDX-AK (ノブつき)

unit:mm

PDX-A (ロックナットなし)		PDX-A (ロックナットつき)		共通寸法												
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	L3	SW1	B _{0-0.05}	s	M	D	D1	L	L1	L2	sw	Load 荷重 (N) min./max.	Mass 質量 (g)
PDX-6-A	5,240	PDX-6-AK	5,320	6	19	6	8	M12×1.5	28	16	50	20	6	14	13/28	42/51
PDX-8-A	4,980	PDX-8-AK	5,170	8	24	8	10	M16×1.5	28	18	52	22	6	16	14/38	65/83

- 通常はピンが本体に内蔵されたタイプのインデックスプランジャ **PCX** があります。



PCX インデックスプランジャ (P.446~P.447)

ゆるみ止めサービス
1ねじのゆるみ止め
1本から処理します。
 詳しくはP.56~P.57をご参照ください。