



- **PDX-B・BK**はプラスチック製のカバーキャップつき。内部構造をかくしプランジャを美しく装飾します。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- **PDX-A** **PDX-B** ————— ロックナットなし
ゆるみ止めサービス(P.56～P.57)をご利用ください。
- **PDX-AK** **PDX-BK** ————— 固定のためのロックナットつき
- 材質・仕上げ
ノブ:ナイロン6(つや消し黒)
本体:SUM22L、三価クロメート処理
ピン:S45C(硬度50～60HRC)・研削
スプリング:SWPB
ロックナット:S45C、三価クロメート処理
————— **PDX-AK** **PDX-BK**
カバーキャップ:ナイロン6(つや消し黒)
————— **PDX-B** **PDX-BK**

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

PDX-6-A

インデックス
プランジャ

B ノブつき

- 取り付け部に対して本体のねじが長い場合にはインデックスプランジャ用カラー**PXC**をご使用ください。




PXC インデックスプランジャ用カラー (P.462～P.463)

PDX-B PDX-BK (キータイプ)

unit:mm

PDX-A(ロックナットなし)		PDX-A(ロックナットつき)				共通寸法										
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	L3	sw1	B _{-0.05}	s	M	d	d1	H	L1	L2	sw	Load 荷重(N) min./max.	Mass 質量 (g)
PDX-6-B	4,470	PDX-6-BK	4,550	6	19	6	8	M12×1.5	17	—	43	20	6	14	13/28	31/42
PDX-8-B	4,200	PDX-8-BK	4,390	8	24	8	10	M16×1.5	17	20	48	22	6	16	14/38	51/65

● 専用キー **PDX-K**

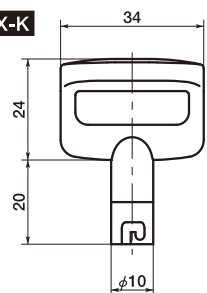

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	for use with Indexing Plunger 適用インデックスプランジャ PDX-B		Mass 質量 (g)
PDX-K	1,790	PDX-6-B・BK	PDX-8-B・BK	12