


PCF スモールプランジャ

GN615.1

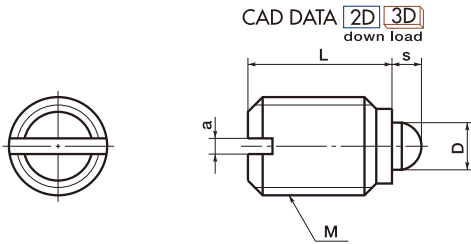

● スチール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重用と重荷重用があります。

PCF-B ——— スチール製・軽荷重

PCF-BS ——— スチール製・重荷重

PCF-BN ——— ステンレス製・軽荷重

PCF-BSN ——— ステンレス製・重荷重

● 受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン [BB] (P.496) をご使用ください。

PCF-B PCF-BN (軽荷重)

unit:mm

| PCF-B (スチール製) | | PCF-BN (ステンレス製) | | 共通寸法 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------|-----|----|------------------|-----|-----------------------------|-------------------|--|
| Catalog Number 品番 | Price(Yen) 価格 (円) | Catalog Number 品番 | Price(Yen) 価格 (円) | M | s | L | D ^{0.1} | a | Load 荷重 (N) min./max. | Mass 質量 (g) | |
| PCF- 4-B | 300 | PCF- 4-BN | 800 | M 4 | 1.5 | 9 | 1.8 | 0.6 | 4.5 / 12.5 | 0.6 | |
| PCF- 5-B | 300 | PCF- 5-BN | 810 | M 5 | 2 | 12 | 2.4 | 0.8 | 5 / 13 | 0.9 | |
| PCF- 6-B | 300 | PCF- 6-BN | 810 | M 6 | 2 | 14 | 2.7 | 1 | 6 / 17 | 1.5 | |
| PCF- 8-B | 350 | PCF- 8-BN | 1,030 | M 8 | 2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 16 / 33 | 3.5 | |
| PCF-10-B | 360 | PCF-10-BN | 1,230 | M10 | 2.5 | 19 | 4.5 | 1.5 | 19 / 42 | 7 | |
| PCF-12-B | 580 | PCF-12-BN | 1,500 | M12 | 3.5 | 22 | 6 | 2 | 22 / 57 | 10 | |
| PCF-16-B | 830 | PCF-16-BN | 1,960 | M16 | 4.5 | 24 | 8.5 | 2 | 38 / 78 | 24 | |
| PCF-20-B | 1,490 | PCF-20-BN | 2,780 | M20 | 6.5 | 30 | 10 | 2.5 | 39 / 81 | 43 | |
| PCF-24-B | 2,450 | PCF-24-BN | 4,450 | M24 | 8 | 34 | 13 | 3 | 72 / 155 | 70 | |

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

PCF-12-BN

スモールプランジャ M ステンレス製
軽荷重

