


VFJA 軸付フラットアイドラー

Aluminum Flat Idler with Shaft

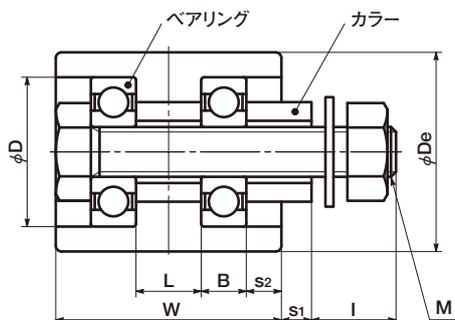

- 重荷重にも対応できるフラットアイドラー。
- フレックスホルダー YSB とセットでのご使用を推奨します。
- ナットおよびワッシャが付属しています。
- 材質・仕上げ
 本体：A5052、アルマイト処理
 カラー：SUS303
 ボルト・ナット：SUS304

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー					Bearing ベアリング			Shaft 軸		Mass 質量 (kg)
		De	W	L	s1	s2	Number 呼び番号	D	B	M	I	
VFJA-30035	2,930	30	35	9	3	6	608×2	22	7	M 8× 45	13	0.09
VFJA-40045	4,040	40	45	13	6	7	6200×2	30	9	M10× 60	16	0.22
VFJA-60060	6,900	60	60	17	7.5	9.5	6301×2	37	12	M12× 80	22	0.59
VFJA-80090	12,500	80	90	26	9	17	6304×2	52	15	M20×120	28	1.6

最新のCADデータを当社ホームページから直接ダウンロードできます。
 ファイル形式はDXFです。
 プーリー&カップリング選定ソフトウェアもご利用いただけます。



<http://www.nbk1560.com/>

e-mail : info@nbk1560.com