



VFLA アルミ・フラットアイドラー

Aluminum Flat Idler

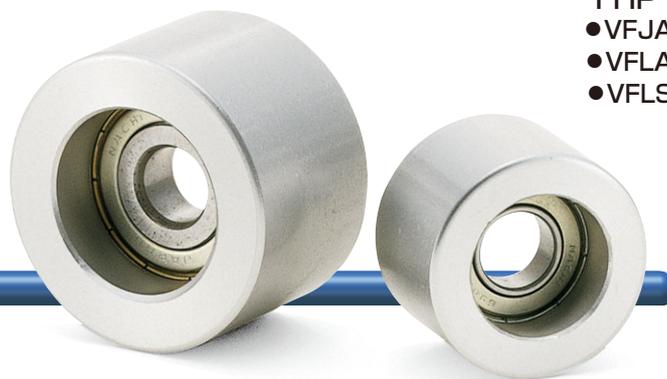

- 本体はアルミニウム合金、ベアリングはスチール製。
- 高精度・軽量です。
- 特注品も製作いたします。お問い合わせください。
- 材質・仕上げ
本体：A5052、アルマイト処理

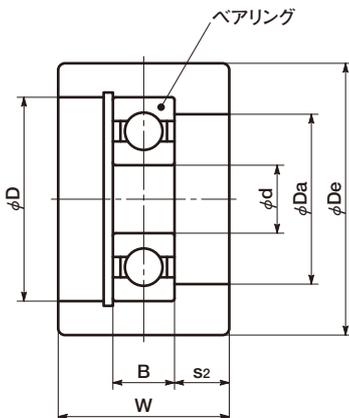

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー				Bearing ベアリング				Mass 質量 (kg)	for use with Idler Shaft 適用アイドラー軸	
		De	Da	W	s2	Number 呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸	アジャストホルダー 専用アイドラー軸
VFLA-4025	2,270	40	25	25	8	6200×1	10	30	9	0.08	Z6200×15・Z6200×20	ZA6200×15
VFLA-5030	2,810	50	25	30	10	6201×1	12	32	10	0.14	Z6201×16・Z6201×22	ZA6201×15


VFLS ステンレス・フラットアイドラー

SUS

Stainless Steel Flat Idler



- オールステンレス製。
- 標準アイドラー軸 **[ZS]** (ステンレス製) と組み合わせてご使用ください。
- 特注品も製作いたします。お問い合わせください。
- 材質・仕上げ
本体：SUS303

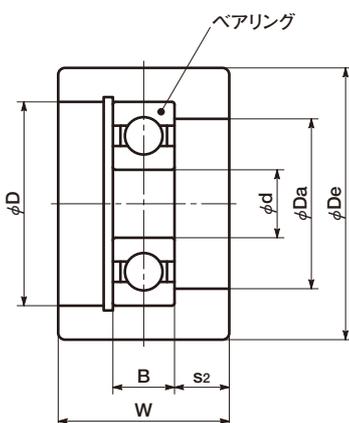

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー				Bearing ベアリング				Mass 質量 (kg)	for use with Idler Shaft 適用アイドラー軸	
		De	Da	W	s2	Number 呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸	アジャストホルダー 専用アイドラー軸
VFLS-3020	5,490	30	19	20	7	SS6900×1	10	22	6	0.07	ZS6900×14	—
VFLS-4025	6,370	40	25	25	8	SS6200×1	10	30	9	0.16	ZS6200×15	—
VFLS-5030	7,790	50	25	30	10	SS6201×1	12	32	10	0.33	ZS6201×15	—