
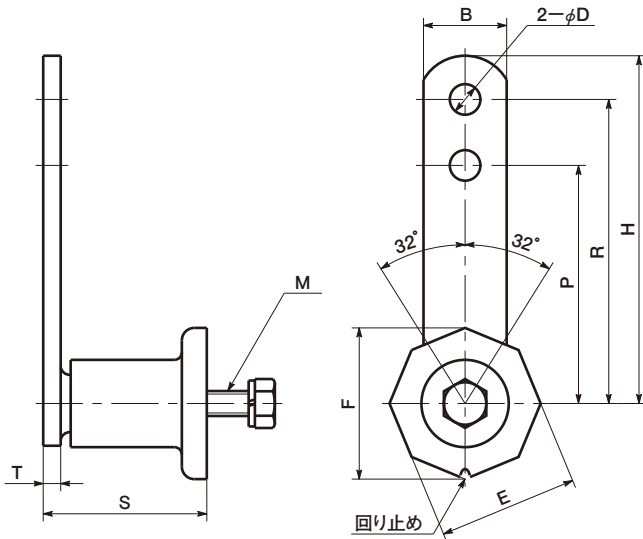


YSB フレックスホルダー


Flex Holder

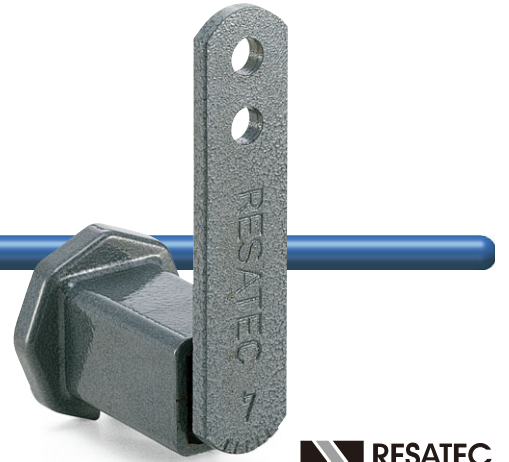


- 独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばねを応用。
- ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。
- 付属の1本のボルトで簡単に取り付けできます。
- 360°にわたって自在にアイドラーの位置を調整できます。
- 最大許容ねじれ角度は±32°。
- 使用温度範囲：-42℃～+85℃
- 材質・仕上げ
スチール、粉体塗装

⚠ フレックスホルダーの使用上の注意

ベルト・チェーンの回転方向に対するフレックスホルダー YSA・YSB の取り付け方向は下図の4つのいずれかとしてください。

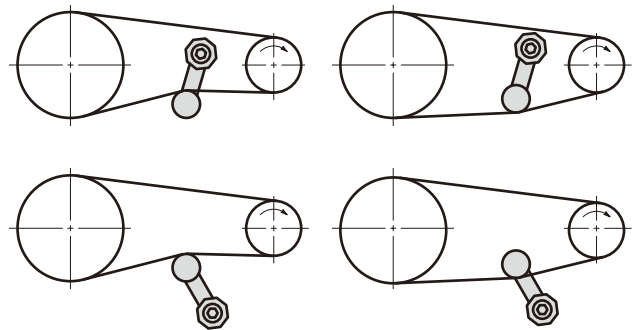

● YSB のばね特性

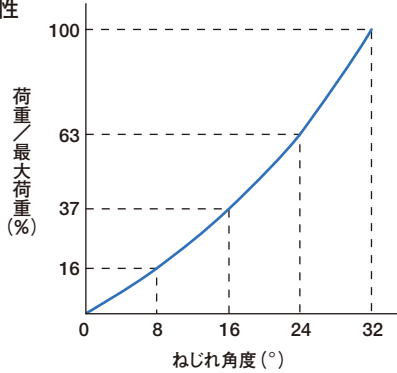

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Max.Load 最大荷重 (N)	S	T	H	R	P	B	E	F	D	M	Wrench Torque ねじ締めつけトルク (N・m)	Mass 質量 (kg)
YSB- 9	4,190	90	52	5	90	80	60	20	35	38	8.5	M 6×1	16	0.25
YSB- 14	4,680	140	63	5	112.5	100	80	25	46	48	10.5	M 8×1.25	40	0.45
YSB- 32	5,230	320	78	6	115	100	80	30	56	59	10.5	M10×1.5	80	0.68
YSB- 82	8,340	820	108	8	155	130	100	50	72	76	12.5	M12×1.75	140	1.95
YSB-150	14,500	1500	140	10	205	175	140	60	93	97	20.5	M16×2	350	3.7

納期 在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。


直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。

品番 品番をご指定ください。

YSB-82

フレックス 最大荷重 (kgf)
ホルダー

● 使用例

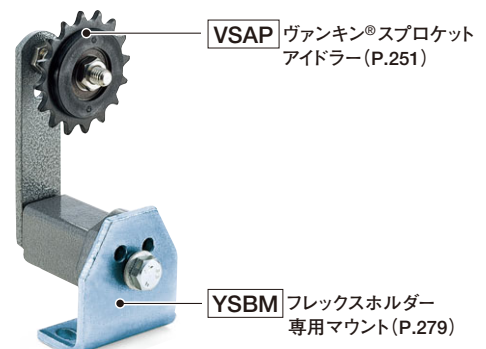

VSAP ヴァンキン®スプロケット
アイドラー (P.251)

YSBM フレックスホルダー
専用マウント (P.279)