




SNSS-TF 六角穴付きボルト(テフロン*コーティング)

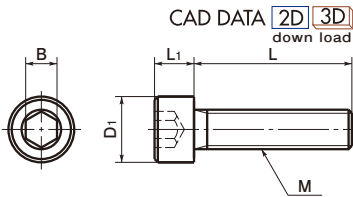

- テフロン*コーティングした六角穴付きボルト。
耐熱性・耐薬品性にすぐれています。
- FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・
金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。
- 潤滑性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止に適してい
ます。
機器・装置の組み立て・分解時のトラブル防止に。
- 強度区分 A2-70
- 材質・仕上げ
SUSXM7(SUS304相当)、テフロン*コーティング
*Teflonおよびテフロンはデュボン社の登録商標です。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番 Lをご指定ください。

SNSS-M6×25-TF

六角穴付きボルト

M

L

テフロン*
コーティング

unit:mm

Catalog Number 品番	M	L	D1	L1	B	Mass 質量 (g)
SNSS-M 3-TF	M 3	5・6・8・10・12・16・20	5.5	3	2.5	0.7~ 1.3
SNSS-M 4-TF	M 4	5・6・8・10・12・16・20・25	7	4	3	1.3~ 2.9
SNSS-M 5-TF	M 5	6・8・10・12・16・20・25	8.5	5	4	2.4~ 4.6
SNSS-M 6-TF	M 6	8・10・12・16・20・25・30	10	6	5	4 ~ 8.3
SNSS-M 8-TF	M 8	10・12・16・20・25・30・35	13	8	6	10 ~17.2
SNSS-M10-TF	M10	20・25・30・35・40	16	10	8	21.5~32

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格/袋*(円)											Q'ty per a Pack 1袋 入り数
	L											
	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	
SNSS-M 3-TF	460	460	460	460	460	460	460	—	—	—	—	1
SNSS-M 4-TF	470	460	460	460	460	470	470	470	—	—	—	1
SNSS-M 5-TF	—	470	470	470	470	470	470	480	—	—	—	1
SNSS-M 6-TF	—	—	620	620	620	620	620	620	630	—	—	1
SNSS-M 8-TF	—	—	—	650	650	650	650	650	660	670	—	1
SNSS-M10-TF	—	—	—	—	—	—	690	690	700	710	730	1

*価格は1袋あたりの価格です。

- 締めつけ特性(参考)
品番:SNSS-M5×25-TF

