


RS20 標準ロープシーブ D/d=20

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 標準ベアリング組込品 環境適合

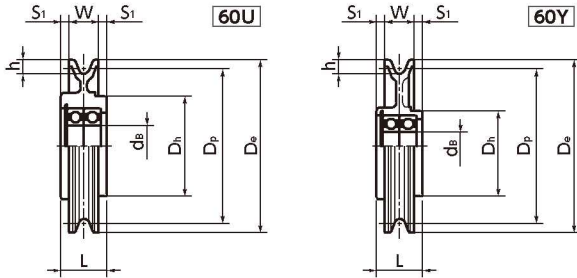

RS20-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ								標準ベアリング			
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重** (kN)	呼び番号	軸穴径 da	質量 (kg)
RS20-6-125-1-B	11,500	6	3.35	9	60U	137	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.3
RS20-6.3-132-1-B	11,600	6.3	3.55	9.5	60U	144.7	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.4
RS20-8-160-1-B	15,200	8	4.5	12.5	60Y	177	75	41	8	25	15.1	6206ZZ×2	30	2.4
RS20-9-180-1-B	18,600	9	5	14	60Y	199	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	3.3
RS20-10-200-1-B	22,000	10	5.6	15	60Y	220	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	4.1
RS20-11.2-224-1-B	25,800	11.2	6	17	60Y	246.8	106	53	8.75	35.5	29.7	6210ZZ×2	50	5.8
RS20-12.5-250-1-B	31,600	12.5	6.7	19	60Y	275.5	118	55	9.75	35.5	37.0	6211ZZ×2	55	7.2
RS20-14-280-1-B	41,600	14	7.5	21.2	60Y	308.4	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	10.1
RS20-16-335-1-B	54,100	16	9	25	60Y	369	150	65	10	45	60.8	6214ZZ×2	70	15.1
RS20-18-375-1-B	75,400	18	10	28	60Y	413	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	23.5
RS20-20-400-1-B	94,200	20	11.2	30	60Y	440	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	28.6
RS20-22.4-450-1-B	118,000	22.4	12.5	35.5	60Y	498.6	200	95	16	63	118	6316ZZ×2*	80	39.4
RS20-25-500-1-B	146,000	25	14	37.5	60Y	550	212	99	14	71	148	6317ZZ×2*	85	51.9

*止め輪は付属していません。

**シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。→ p.15

RS20 下穴品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ								下穴径	質量 (kg)	
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W			荷重 (kN)
RS20-6-125-1	6,870	6	3.35	9	60U	137	85	30	5.5	19	8.3	40	1.6
RS20-6.3-132-1	6,990	6.3	3.55	9.5	60U	144.7	85	30	5	20	9.2	40	1.7
RS20-8-160-1	10,300	8	4.5	12.5	60Y	177	75	41	8	25	15.1	40	2.5
RS20-9-180-1	11,900	9	5	14	60Y	199	85	45	8.5	28	19.2	40	3.6
RS20-10-200-1	13,600	10	5.6	15	60Y	220	95	47	7.75	31.5	23.6	50	4.4
RS20-11.2-224-1	15,800	11.2	6	17	60Y	246.8	106	53	8.75	35.5	29.7	60	6.2
RS20-12.5-250-1	19,200	12.5	6.7	19	60Y	275.5	118	55	9.75	35.5	37.0	60	8.0
RS20-14-280-1	26,500	14	7.5	21.2	60Y	308.4	132	61	10.5	40	46.4	70	10.9
RS20-16-335-1	33,900	16	9	25	60Y	369	150	65	10	45	60.8	80	16.3
RS20-18-375-1	45,200	18	10	28	60Y	413	170	83	16.5	50	76.8	90	24.6
RS20-20-400-1	58,900	20	11.2	30	60Y	440	180	87	15.5	56	94.8	100	29.7
RS20-22.4-450-1	74,200	22.4	12.5	35.5	60Y	498.6	200	95	16	63	118	130	38.6
RS20-25-500-1	97,100	25	14	37.5	60Y	550	212	99	14	71	148	140	50.5

- 単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。



- ご注文にあたって 直送 14時当日出荷* ネットショップ

RS20 - 22.4 - 450 - 1 - B

D/d 適用ロープ径 d ピッチ円直径 Dp 溝本数 標準ベアリング組込品

対応サービス ベアリング加工 → p.5

対応可否 対応可・価格はお見積もりいたします。

*下穴品は在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

*標準ベアリング組込品は追加工品です。実働3日以内に出荷いたします。