 



VMG Vプーリー用溝ゲージ




板厚：1mm

● 材質・仕上げ

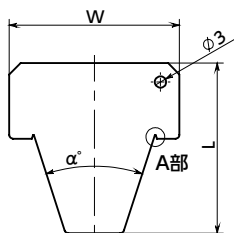

	VMG
本体	SUS304

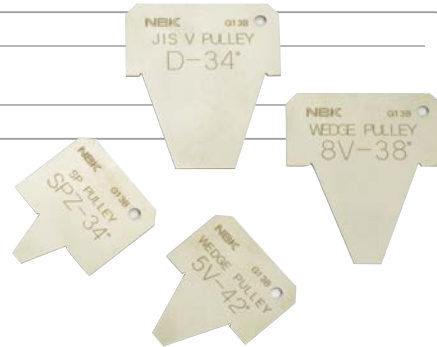

- プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
- 溝形状ごとに、セットでもご注文いただけます。
- ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
- 伝動効率のために早期交換をお奨めします。


単位：mm

品番 単品	価格(円)	品番 セット品	価格(円)	溝形状	溝角度 $\alpha \pm 0.05^\circ$	W	L	適用プーリー径	質量(g)
VMG-A-34	(5,000)	VMG-A-SET	(10,500)	A	34	30	30	100以下	4.7
VMG-A-36	(5,000)	VMG-A-SET	(10,500)	A	36	30	30	100を超え125以下	4.7
VMG-A-38	(5,000)	VMG-A-SET	(10,500)	A	38	30	30	125を超えるもの	4.7
VMG-B-34	(5,000)	VMG-B-SET	(10,500)	B	34	30	30	160以下	4.9
VMG-B-36	(5,000)	VMG-B-SET	(10,500)	B	36	30	30	160を超え200以下	4.9
VMG-B-38	(5,000)	VMG-B-SET	(10,500)	B	38	30	30	200を超えるもの	4.9
VMG-C-34	(5,000)	VMG-C-SET	(10,500)	C	34	40	40	250以下	8.8
VMG-C-36	(5,000)	VMG-C-SET	(10,500)	C	36	40	40	250を超え315以下	8.8
VMG-C-38	(5,000)	VMG-C-SET	(10,500)	C	38	40	40	315を超えるもの	8.8
VMG-D-36	(6,300)	VMG-D-SET	(8,800)	D	36	40	45	450以下	10.6
VMG-D-38	(6,300)	VMG-D-SET	(8,800)	D	38	40	45	450を超えるもの	10.6
VMG-3V-36	(7,800)	VMG-3V-SET	(21,800)	3V	36	30	30	90以下	5.2
VMG-3V-38	(7,800)	VMG-3V-SET	(21,800)	3V	38	30	30	90を超え150以下	5.2
VMG-3V-40	(7,800)	VMG-3V-SET	(21,800)	3V	40	30	30	150を超え300以下	5.2
VMG-3V-42	(7,800)	VMG-3V-SET	(21,800)	3V	42	30	30	300を超えるもの	5.2
VMG-5V-38	(7,800)	VMG-5V-SET	(16,400)	5V	38	30	35	250以下	5.7
VMG-5V-40	(7,800)	VMG-5V-SET	(16,400)	5V	40	30	35	250を超え400以下	5.7
VMG-5V-42	(7,800)	VMG-5V-SET	(16,400)	5V	42	30	35	400を超えるもの	5.7
VMG-8V-38	(7,800)	VMG-8V-SET	(16,400)	8V	38	45	45	400以下	9.1
VMG-8V-40	(7,800)	VMG-8V-SET	(16,400)	8V	40	45	45	400を超え560以下	9.1
VMG-8V-42	(7,800)	VMG-8V-SET	(16,400)	8V	42	45	45	560を超えるもの	9.1
VMG-SPZ-34	(7,800)	VMG-SPZ-SET	(10,900)	SPZ	34	30	35	80以下	6.0
VMG-SPZ-38	(7,800)	VMG-SPZ-SET	(10,900)	SPZ	38	30	35	80を超えるもの	6.0
VMG-SPA-34	(7,800)	VMG-SPA-SET	(10,900)	SPA	34	30	35	118以下	5.7
VMG-SPA-38	(7,800)	VMG-SPA-SET	(10,900)	SPA	38	30	35	118を超えるもの	5.7
VMG-SPB-34	(7,800)	VMG-SPB-SET	(10,900)	SPB	34	30	35	190以下	5.5
VMG-SPB-38	(7,800)	VMG-SPB-SET	(10,900)	SPB	38	30	35	190を超えるもの	5.5

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働5日目出荷になります。

● 使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。
摩耗限度は0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、
目視確認の目安にしてください。

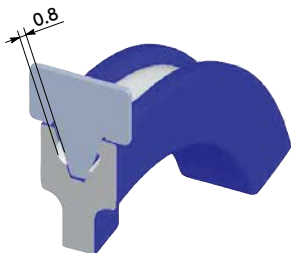

● 品番指定



直送



5

実働5日目出荷



NBK ネットショップ

VMG-A-SET



非在庫品です。実働5日目出荷になります。

ご注文数が多い場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。