


SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ **オススメ**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download



SGB-SBP

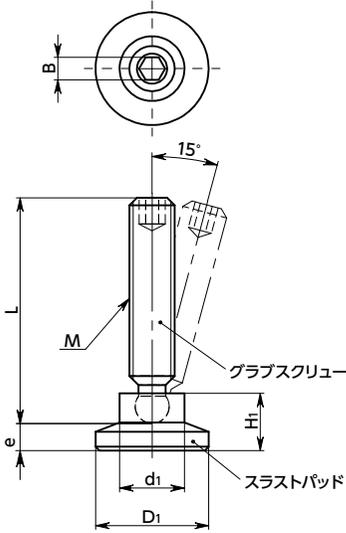

- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけ・位置決め・ストップなどの用途に。
- パッドはプラスチック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SGB-SBP
グラブスクリュー	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)

寸法

単位: mm

品番	M(並目)	D1	d1	B	H1	e	質量(g)
SGB-M6-SBP15	M6	15	8.6	3	7.6	3.6	7.6 - 12
SGB-M6-SBP18	M6	18	10.8	3	9.2	5.2	8.6 - 13
SGB-M6-SBP21	M6	21	12.8	3	10	6	9.6 - 14
SGB-M6-SBP25	M6	25	13	3	10.5	6.5	11.6 - 16
SGB-M6-SBP32	M6	32	14	3	11	7	13.6 - 18
SGB-M8-SBP15	M8	15	8.6	4	7.6	2.5	10 - 20
SGB-M8-SBP18	M8	18	10.8	4	9.2	4.2	11 - 21
SGB-M8-SBP21	M8	21	12.8	4	10	5	12 - 22
SGB-M8-SBP25	M8	25	13	4	10.5	5.5	14 - 24
SGB-M8-SBP32	M8	32	14	4	11	6	16 - 26
SGB-M8-SBP40	M8	40	16	4	13	8	20 - 30
SGB-M10-SBP18	M10	18	10.8	5	9.2	3.8	18 - 39
SGB-M10-SBP21	M10	21	12.8	5	10	4.3	19 - 40
SGB-M10-SBP25	M10	25	13	5	10.5	4.6	21 - 42
SGB-M10-SBP32	M10	32	14	5	11	5	23 - 44
SGB-M10-SBP40	M10	40	16	5	13	7	27 - 48
SGB-M12-SBP21	M12	21	12.8	6	10	3.4	28 - 71
SGB-M12-SBP25	M12	25	13	6	10.5	3.6	30 - 73
SGB-M12-SBP32	M12	32	14	6	11	4.2	32 - 75
SGB-M12-SBP40	M12	40	16	6	13	6.2	36 - 79

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797	ねじ組み合わせ → P.1805	ねじカット → P.1801	ゆるみ止め → P.1802
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金