


SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス 真空 クリーン

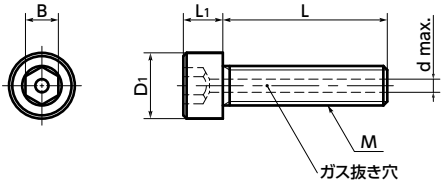

● 材質・仕上げ **3** RoHS2適合

	SVSS	SVSS-PC
本体	SUSXM7 (SUS304相当)	SUSXM7 (SUS304相当) 特殊化学研磨処理
強度区分	A2-70	A2-70

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SVSS - M5 - 25 - PC

商品記号 **1** **2** **3**
 袋単位でご注文ください。
 1本からご注文できます。→ P.1799


- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.1797
- **SVSS-PC** は特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
- 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

単位: mm

SVSS 表面処理なし	SVSS-PC 特殊化学研磨処理	共通寸法																					
品番	品番	M	1		2												D1	L1	B	d	質量 (g)		
SVSS-M2		M2	3	4	5	6	8	10										3.8	2	1.5	0.8	0.16 - 0.3	
SVSS-M2.5		M2.5		4	5	6	8	10	12									4.5	2.5	2	1	0.35 - 0.59	
SVSS-M3	SVSS-M3-PC	M3			5	6	8	10	12	16								5.5	3	2.5	1.2	0.67 - 1.2	
SVSS-M4	SVSS-M4-PC	M4			5	6	8	10	12	16	20	25	30	35				7	4	3	1.5	1.4 - 4.2	
SVSS-M5	SVSS-M5-PC	M5			6	8	10	12	16	20	25	30	35	40				8.5	5	4	1.5	2.2 - 7.1	
SVSS-M6	SVSS-M6-PC	M6				8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50		10	6	5	2	4.3 - 13	
SVSS-M8	SVSS-M8-PC	M8						12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	13	8	6	2	11 - 29	
SVSS-M10	SVSS-M10-PC	M10							16	20	25	30	35	40	45	50	60	16	10	8	3	21 - 46	
SVSS-M12	SVSS-M12-PC	M12												30	35	40	45	50	60	18	12	10	39 - 63

- 使用例
 ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (→ P.1506) で排出します。

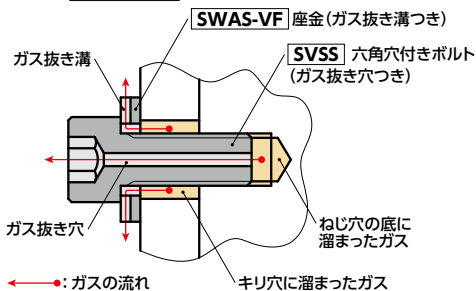

SWAS-VF 座金(ガス抜き溝つき)

1 バラ売り → P.1799	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797	ねじカット → P.1801	ゆるみ止め → P.1802	脱着防止加工 → P.1803
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください