



SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリープラグ

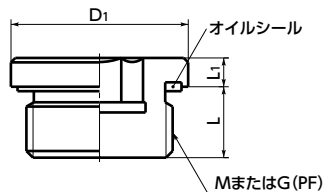

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

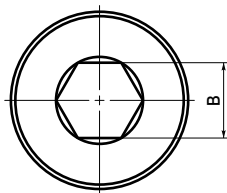

- 高圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度：120℃

● 用途

油圧機器 / 空圧機器 / 一般産業機械

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPN-L
本体	SUM22L 三価クロメート処理
オイルシール	NBR (黒)

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPN-M16-L



SPN-L メートル細目ねじ・使用可能温度：120℃

単位：mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	D1	L1	L	B	使用可能温度 (℃)	許容圧力 (MPa)	許容締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
SPN-M10-L	250	M10×1	14	4	8	5	120	40	10	8	1
SPN-M12-L	310	M12×1.5	17	5	12	6	120	40	20	14	1
SPN-M14-L	340	M14×1.5	19	5	12	6	120	40	30	20	1
SPN-M16-L	410	M16×1.5	22	5	12	8	120	40	34	25	1
SPN-M18-L	450	M18×1.5	24	5	12	8	120	40	42	30	1
SPN-M22-L	610	M22×1.5	27	5	14	10	120	40	60	50	1
SPN-M27-L	870	M27×2	32	5	16	12	120	40	85	80	1
SPN-M33-L	1,430	M33×2	40	6.5	16	17	120	40	130	130	1
SPN-M42-L	2,480	M42×2	50	6.5	16	22	120	25	240	210	1
SPN-M48-L	3,410	M48×2	55	6.5	16	24	120	25	280	260	1

*1：1袋あたりの価格です。

SPN-L 管用平行ねじ・使用可能温度：120℃

単位：mm

品番	価格/袋*1 (円)	G (PF) ねじの呼び	D1	L1	L	B	使用可能温度 (℃)	許容圧力 (MPa)	許容締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
SPN-1-L	250	G 1/8	14	4	8	5	120	40	10	10	1
SPN-2-L	340	G 1/4	19	5	12	6	120	40	26	26	1
SPN-3-L	410	G 3/8	22	5	12	8	120	40	34	34	1
SPN-4-L	590	G 1/2	27	5	14	10	120	40	60	60	1
SPN-6-L	870	G 3/4	32	5	16	12	120	40	85	85	1
SPN-8-L	1,430	G1	40	6.5	16	17	120	40	130	130	1
SPN-10-L	2,610	G1 1/4	50	6.5	16	22	120	25	240	210	1

*1：1袋あたりの価格です。

バラ売り → P.1799

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797

ねじカット → P.1801

ゆるみ止め → P.1802

脱落防止加工 → P.1803

本商品は1個/袋です

対応不可

対応不可

対応不可

対応不可