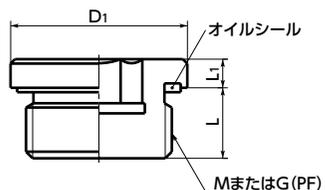
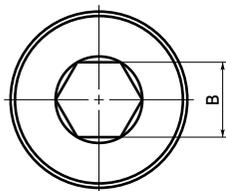


## SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリープラグ


[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)


- 高油圧仕様のスクリープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度：200℃

## ● 用途

油圧機器 / 空圧機器 / 一般産業機械

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	<b>SPN-H</b>
本体	SUM22L 三価クロメート処理
オイルシール	VITON*1(緑)

\*1: VITONはデュポン社の登録商標です。

## ● 品番指定

[直送](#) [14時当日出荷](#) [WEB NBK ネットショップ](#)

## SPN-M16-H



## SPN-H メートル細目ねじ・使用可能温度：200℃

単位：mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	D1	L1	L	B	使用可能温度 (℃)	許容圧力 (MPa)	許容締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数
SPN-M10-H	350	M10×1	14	4	8	5	200	40	10	8	1
SPN-M12-H	410	M12×1.5	17	5	12	6	200	40	20	14	1
SPN-M14-H	470	M14×1.5	19	5	12	6	200	40	30	20	1
SPN-M16-H	560	M16×1.5	22	5	12	8	200	40	34	25	1
SPN-M18-H	620	M18×1.5	24	5	12	8	200	40	42	30	1
SPN-M22-H	790	M22×1.5	27	5	14	10	200	40	60	50	1
SPN-M27-H	1,180	M27×2	32	5	16	12	200	40	85	80	1
SPN-M33-H	1,930	M33×2	40	6.5	16	17	200	40	130	130	1
SPN-M42-H	3,020	M42×2	50	6.5	16	22	200	25	240	210	1
SPN-M48-H	4,270	M48×2	55	6.5	16	24	200	25	280	260	1

\*1: 1袋あたりの価格です。

## SPN-H 管用平行ねじ・使用可能温度：200℃

単位：mm

品番	価格/袋*1 (円)	G (PF) ねじの呼び	D1	L1	L	B	使用可能温度 (℃)	許容圧力 (MPa)	許容締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数
SPN-1-H	350	G ⅜	14	4	8	5	200	40	10	10	1
SPN-2-H	470	G ¼	19	5	12	6	200	40	26	26	1
SPN-3-H	560	G ⅜	22	5	12	8	200	40	34	34	1
SPN-4-H	790	G ½	27	5	14	10	200	40	60	60	1
SPN-6-H	1,180	G ¾	32	5	16	12	200	40	85	85	1
SPN-8-H	1,930	G1	40	6.5	16	17	200	40	130	130	1
SPN-10-H	3,480	G1 ¼	50	6.5	16	22	200	25	240	210	1

\*1: 1袋あたりの価格です。

<a href="#">1</a> <a href="#">バラ売り</a> → P.1799	<a href="#">2</a> <a href="#">クリーン洗浄・クリーン梱包</a> → P.1797	<a href="#">3</a> <a href="#">ねじカット</a> → P.1801	<a href="#">4</a> <a href="#">ゆるみ止め</a> → P.1802	<a href="#">5</a> <a href="#">脱落防止加工</a> → P.1803
本商品は1個/袋です	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可