



VFL

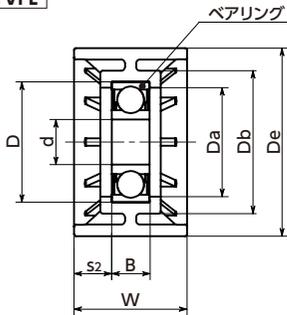

VFL-W

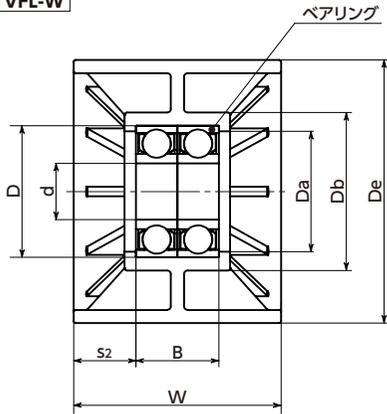

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	VFL
本体	ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング	スチール ゴムシール

品番	価格 (円)	アイドラー					ベアリング				質量 (kg)	適用アイドラー軸
		De	Da	Db	W	s2	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸 Z   → P.xxxx
VFL5030-6201	770	50	29	38	30	10	6201×1	12	32	10	0.07	Z6201 - 22
VFL7055-6202W	1,400	70	32	42	55	16.5	6202×2	15	35	22	0.20	Z6202W-26

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P.xxxx

対応不可

● 品番指定



WEB NBK ネットショップ

**VFL5030-6201**

