


Nシリーズ ガイド用ジャバラ

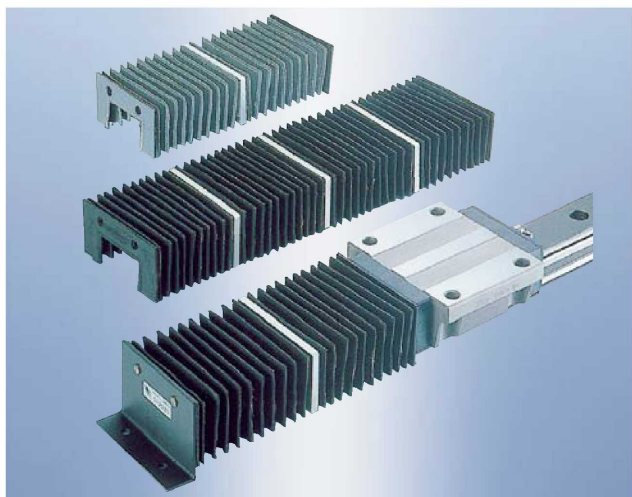


特長

- 8種類サイズを標準化しました。
- ネオプレックス (黒) と、耐熱ガラスクロス (グレー) が有ります。
耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
- 中間板 (PVC) を別紙のガイドレールに適応したパーツがあります。
リアガイドメーカーIKO・THK・NSK以外も相談ください。

オプション

- スライドユニット取付用スペーサーを用意しています。
相手側にあわせて取付穴を加工してください。
- レールエンド固定用にL型金具を用意しています。

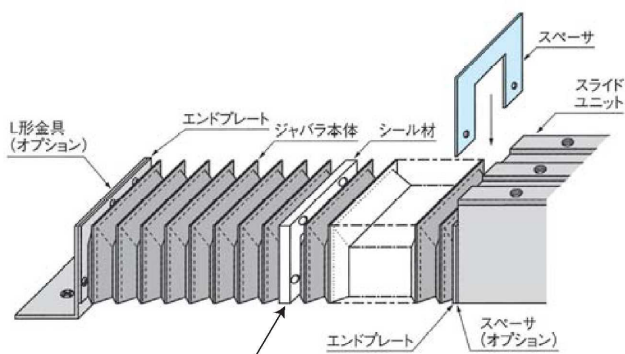

型式表示方法

N **70** - **500** - **S** - **IKO** - **LWH** **□** **30**

シリーズ


全幅 (A)

ガイド用中間板指示記号

S:標準ネオプレックス T:耐熱ガラスクロス

呼長MAX長さ

外形寸法図

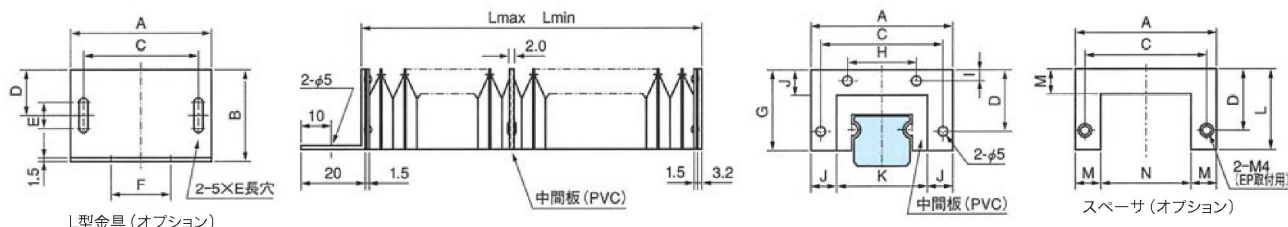

単位: mm

型式	L型金具						ジャバラ本体					スペーサ		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
N55	55	31	45	13.5	7.5	27.5	27	—	—	10	35	27	15	25
N60	60	35	50	14.5	8.5	30	29	—	—	10	40	29	15	30
N64	64	39	54	16	9	32	32	26	6.5	10	44	32	15	34
N70	70	42	60	17.5	10	35	35	34	5	10	50	35	15	40
N85	85	48	72	20	12	42.5	40	40	6	13	59	40	18	49
N105	105	60	88	25	15	52.5	50	50	7	17	71	50	22	61
N120	120	70	100	28.5	17	60	57	60	7	20	80	57	25	70
N158	158	90	128	38	22	79	76	70	10	30	98	76	35	88