



RoHS対応

サイズ追加

ERON® AMF®

PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMPS 6844


No.E-631

トグルサイドクランプ6844

材質 6844:SS400 6844NI:SUS304

表面処理 6844:亜鉛メッキ

付属品 クランピングスクリュー

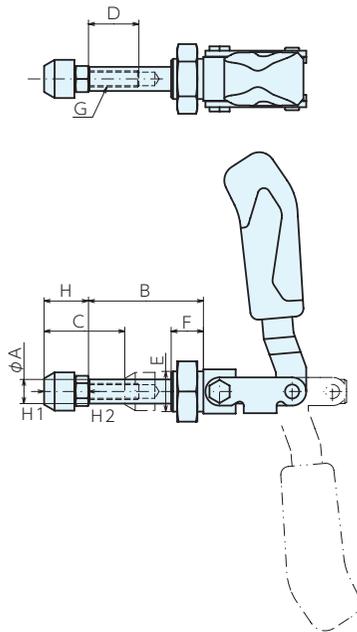

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G(並目)	H
6844-2	10	14.5~36	21.5	15	M16×1.5	13	M 6×1.0	17~25
6844-3	12	17 ~57	40	25	M20×1.5	16	M 8×1.25	22~35
6844-5	16	25 ~92	67	45	M24×1.5	24	M12×1.75	30~50
6844NI-2	10	14 ~35	21	15	M16×1.5	13	M 6×1.0	17~25
6844NI-3	12	18 ~57	40	25	M20×1.5	16	M 8×1.25	22~35
6844NI-5	16	25 ~92	67	45	M24×1.5	24	M12×1.75	30~50

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	推力kN		ボルト径×ピッチ (並目)×長さ	全長×全高	質量kg	価格
		H1	H2				
109490	6844-2	1.0	1.0	M 6×1.0 ×25	69× 73	0.13	5,450
109491	6844-3	2.5	2.5	M 8×1.25×35	108×123	0.32	6,350
109492	6844-5	4.0	4.0	M12×1.75×50	175×149	1.20	10,200
92376	6844NI-2	1.0	1.0	M 6×1.0 ×25	70× 85	0.13	16,400
92377	6844NI-3	2.5	2.5	M 8×1.25×35	110×135	0.32	17,500
92378	6844NI-5	4.0	4.0	M12×1.75×50	175×155	1.20	32,500

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引