

RoHS対応

ERON® AMF®

BASES FOR TOGGLE HOOK CLAMPS 6847G


No.E-485A

トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

材質 6847G:SS400 6847GNI:SUS304

表面処理 6847G:亜鉛メッキ

●トグルフッククランプ6847の受側です。

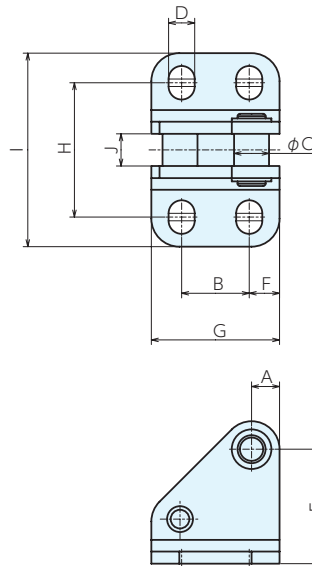

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合トグルフッククランプ	全長×全高	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	質量kg	価格
08940	6847G-3	6847-3	40×29	6	19	10	5.5	23.0	13	40	32~35	44	10.8	0.07	2,060
08943	6847G-5	6847-5	55×61	12	29	15	11.0	49.0	13	55	60	83	13.7	0.32	3,860
50559	6847GNI-1	6847NI-1	31×29	6	19	8	4.5	22.5	6	31	28	39	6.8	0.04	7,690
50560	6847GNI-3	6847NI-3	40×29	6	19	10	5.6	23.0	13	40	32~35	44	10.8	0.07	9,140
50561	6847GNI-5	6847NI-5	55×61	12	29	15	11.0	49.0	13	55	60	83	13.7	0.32	10,600