

RoHS対応 サイズ追加


ERON® AMF®

CLAMPING SCREWS 6880

No.E-493

サイドクランプ用クランピングスクリー6880

- ラバーキャップ付
- スクリュー強度区分:8.8

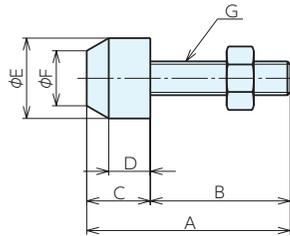

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G
6880-01	28.5	20	8.5	5	11	6	M 4
6880- 2	35	23	12	8	15	10	M 6
6880- 3	50	35	15	9	19	13	M 8
6880- 7	70	50	20	13	26	19	M12
6880NI-01	27	18.5	8.5	5	11	6	M 4
6880NI- 2	35	23	12	8	15	10	M 6
6880NI- 3	48	33	15	9	19	13	M 8
6880NI- 7	68	48	20	13	26	19	M12

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ボルト径(並目)	適合機種	質量kg	価格
16567	6880-01	M 4×0.7	6841-0-1	4	1,450
109497	6880- 2	M 6×1.0	6844-2	15	1,500
16568	6880- 3	M 8×1.25	6840S-3-6841-3-6842-3-6844-3-6850-3	26	1,580
16569	6880- 7	M12×1.75	6841-5-6842-5-7-6844-5-6850-5-7	82	2,000
50568	6880NI-01	M 4×0.7	6841NI-0	4	4,270
50569	6880NI- 2	M 6×1.0	6844NI-2	15	4,370
50570	6880NI- 3	M 8×1.25	6841NI-3-6844NI-3	26	4,540
50571	6880NI- 7	M12×1.75	6844NI-5	82	4,880

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引