

RoHS対応

ERON®

T-SLOTTED BAR PLATES

No.E-315


# バープレート (T溝タイプ)

材質 S50C

熱処理 焼入 HRC50<sup>±5</sup>

表面処理 黒染め


▽▽ [▽.▽▽▽]

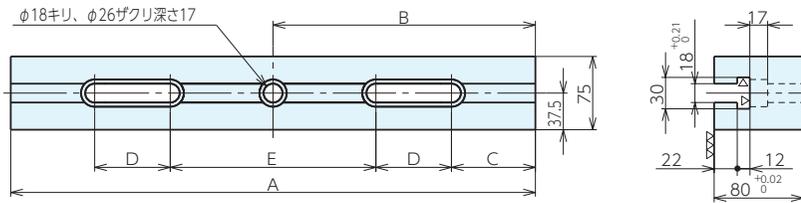

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	質量kg	価格
05183	BAP 500	500	250	100	40	220	19.5	107,000
05184	BAP 650	650	325	125	50	300	25.5	128,000
05185	BAP 750	750	375	125	50	400	29.6	149,000
05186	BAP1000	1000	500	225	50	450	39.8	182,000
05187	BAP1200	1200	600	250	50	600	48.0	224,000

## 使用例

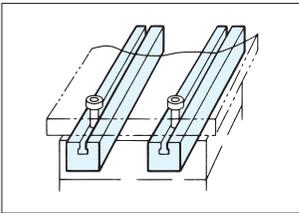

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引