



RoHS対応

ERON®

LOCATING BLOCKS



No.E-334

ロケータイングブロック

材質 SCM420

熱処理 焼入 HRC55 ± 5

使用例

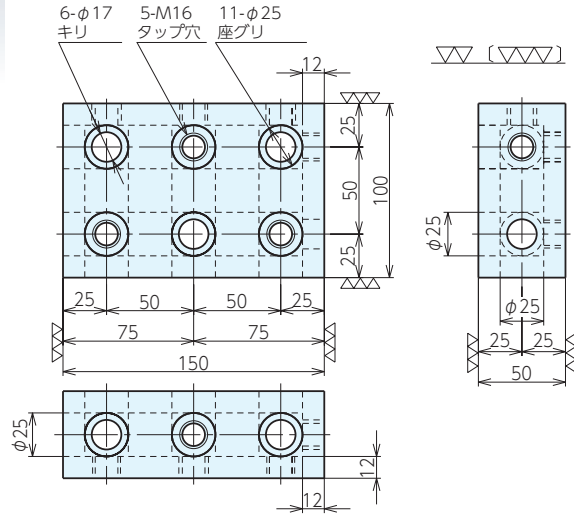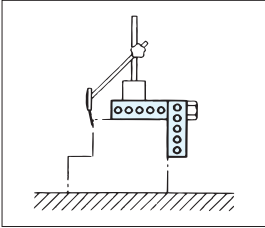

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	サイズ	質量kg	価格
03359	RB246	50×100×150	3.8	34,000

1個価格

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプイング
パーツ


補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

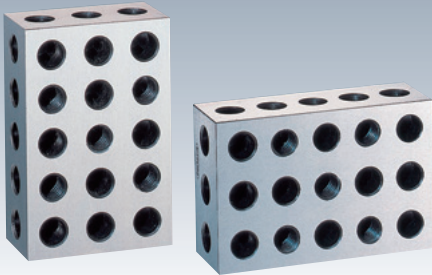

RoHS対応

ERON®


1-2-3 BLOCKS

No.E-171

1-2-3ブロック

材質 S50C

熱処理 焼入 HRC55 ± 5

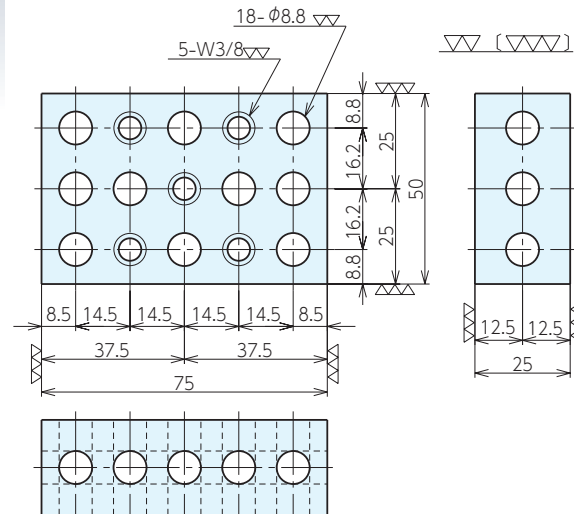

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	サイズ	質量kg	価格
25476	PR-123M	25×50×75	1.05	16,200

2個価格