

RoHS対応

ERON®

PADS FOR CLAMP SUPPORT SCREW JACKS

No.E-175A

クランプサポートジャッキ用アタッチメント

材質 S45C

熱処理 CSA-1 半球パッド:焼入HRC55±3

CSA-3, 4, 5, 6, 1F:焼入HRC30±3

表面処理 黒染め

- 多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。
- No.E-175クランプサポートスクリージャッキおよびNo.E-176スクリージャッキ専用です。



CSA-1



CSA-2



CSA-3



CSA-4




CSA-5




CSA-6




CSA-1F

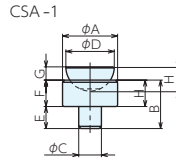


CSA-1

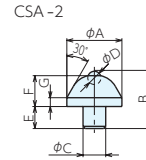


CSA-2

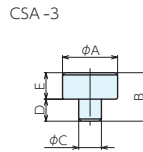


CSA-3

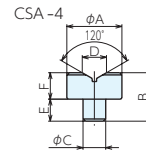


CSA-4

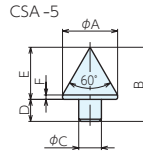

CSA-5

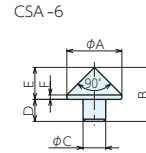

CSA-6

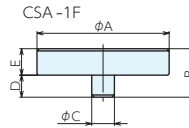

CSA-1F

参照ページ

クランプサポートスクリージャッキ



P.426 ▶

スクリージャッキ









P.428 ▶

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	質量g	価格
00336	CSA-1	25	28	10.3	22	10	12	6	11	80	1,720
00337	CSA-2	25	26	10.3	6	10	14	4	-	60	1,500
00338	CSA-3	25	22	10.3	10	12	-	-	-	60	1,500
00339	CSA-4	25	22	10.3	11	10	12	-	-	60	1,500
00340	CSA-5	25	33.7	10.3	10	23.7	2	-	-	55	1,500
00341	CSA-6	25	24.5	10.3	10	14.5	2	-	-	45	1,500
03461	CSA-1F	60	22	10.3	10	12	-	-	-	347	2,380

使用例

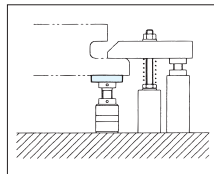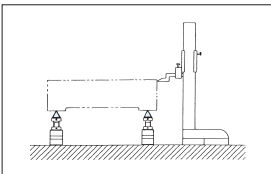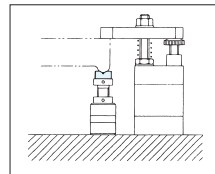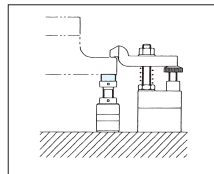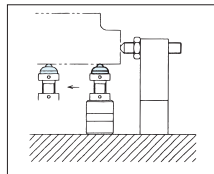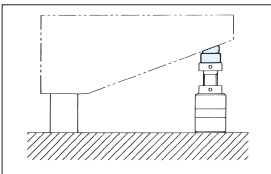

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引