



RoHS対応

NBK®

STOPPER BOLTS (SSB-A)

No.E-537

ストップパボルト(SSB-A)



材質 S45C

熱処理 球面部焼入HRC45以上

表面処理 黒染め

付属品 六角ナット(2種)1個


- ワークの位置ぎめ、ストップなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

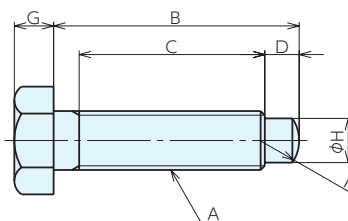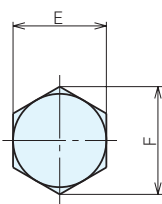

仕様・価格表

| オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I | 重量g | 価格 |
|---------|--------------|----------|----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| 18674 | SSB-M 6×30-A | M 6×1.0 | 30 | 23.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R 4 | 10.5 | 250 |
| 18675 | SSB-M 6×40-A | M 6×1.0 | 40 | 33.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R 4 | 12.8 | 250 |
| 18676 | SSB-M 6×50-A | M 6×1.0 | 50 | 43.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R 4 | 15 | 250 |
| 18677 | SSB-M 8×30-A | M 8×1.25 | 30 | 21.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R 5 | 20.8 | 250 |
| 18678 | SSB-M 8×40-A | M 8×1.25 | 40 | 31.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R 5 | 24.6 | 250 |
| 18679 | SSB-M 8×50-A | M 8×1.25 | 50 | 41.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R 5 | 28.5 | 250 |
| 32547 | SSB-M 8×60-A | M 8×1.25 | 60 | 51.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R 5 | 32.3 | 250 |
| 32548 | SSB-M10×30-A | M10×1.5 | 30 | 20 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R 5 | 38 | 330 |
| 18680 | SSB-M10×40-A | M10×1.5 | 40 | 30 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R 5 | 43 | 330 |
| 18681 | SSB-M10×50-A | M10×1.5 | 50 | 40 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R 5 | 48 | 330 |
| 18682 | SSB-M10×60-A | M10×1.5 | 60 | 50 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R 5 | 53 | 330 |
| 18683 | SSB-M10×70-A | M10×1.5 | 70 | 60 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R 5 | 58 | 330 |
| 18684 | SSB-M12×40-A | M12×1.75 | 40 | 27.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R 8 | 63 | 350 |
| 18685 | SSB-M12×50-A | M12×1.75 | 50 | 37.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R 8 | 72 | 350 |
| 18686 | SSB-M12×60-A | M12×1.75 | 60 | 47.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R 8 | 81 | 350 |
| 18687 | SSB-M12×70-A | M12×1.75 | 70 | 57.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R 8 | 90 | 350 |
| 27332 | SSB-M16×50-A | M16×2 | 50 | 35 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | 111 | 610 |
| 27333 | SSB-M16×60-A | M16×2 | 60 | 45 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | 125 | 610 |
| 27334 | SSB-M16×70-A | M16×2 | 70 | 55 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | 141 | 610 |
| 27335 | SSB-M16×80-A | M16×2 | 80 | 65 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | 158 | 610 |

使用例

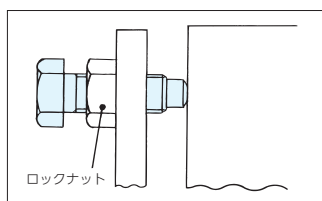

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。