



RoHS対応

ERON®


SWING BOLTS

No.E-970

スイングボルト

材質 SBS・SBH:SUM22 SBS-S:SUS316

表面処理 黒染め

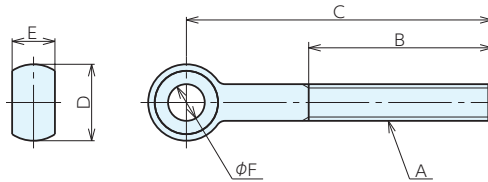

ベースエレメント

クランプユニット

ローテーティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

■SBSタイプ 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E _{-0.13}	F _{+0.05}	質量g	価格
38454	SBS04025	M 4×0.7	14	25	8	4	4	5	1,690
38455	SBS05025	M 5×0.8	14	25	10	5	5	5	1,690
38456	SBS05050	M 5×0.8	25	50	10	5	5	10	1,690
38457	SBS06050	M 6×1.0	36	50	12	6	6	14	1,690
38458	SBS06075	M 6×1.0	45	75	12	6	6	19	1,690
38459	SBS08050	M 8×1.25	36	50	16	8	8	23	1,880
38460	SBS08075	M 8×1.25	45	75	16	8	8	35	1,950
38461	SBS10050	M10×1.5	36	50	20	10	10	35	2,320
38462	SBS10075	M10×1.5	50	75	20	10	10	50	2,380
38463	SBS10100	M10×1.5	50	100	20	10	10	60	3,040
38464	SBS12075	M12×1.75	50	75	24	12	12	95	3,680
38465	SBS12100	M12×1.75	50	100	24	12	12	120	3,910
38466	SBS12125	M12×1.75	70	125	24	12	12	142	4,160
38467	SBS16125	M16×2	80	125	32	16	16	219	5,870
38468	SBS16175	M16×2	100	175	32	16	16	300	8,220
38469	SBS16250	M16×2	125	250	32	16	16	410	9,600
38470	SBS20125	M20×2.5	80	125	40	20	20	460	7,970
38471	SBS20175	M20×2.5	100	175	40	20	20	485	9,130
38472	SBS20250	M20×2.5	125	250	40	20	20	510	10,900
38473	SBS24150	M24×3	90	150	48	24	24	550	15,500
38474	SBS24200	M24×3	110	200	48	24	24	590	16,900