



RoHS対応 カラー追加

ERON®


ALUMINUM SCREW JACKS

No.E-676

アルミスクリュージャッキ

材質 A5056

- アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
- プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。

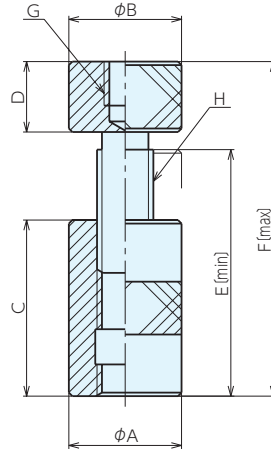

参照ページ

アルミジャッキ用アタッチメント



P.522 ▶



共通サイズ

No.	A	B	C	D	E	F	G(並目)	H(並目)	質量g
ASJ- 70(H・B・R)	32	32	35	20	55	70	M12×1.75	M16×2	100
ASJ- 95(H・B・R)	32	32	50	20	70	95	M12×1.75	M16×2	140
ASJ-140(H・B・R)	32	32	75	20	95	140	M12×1.75	M16×2	190

仕様・価格表

ASJ-H(無着色)			ASJ-B(青アルマイト処理)			ASJ-R(赤アルマイト処理)		
オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格
113956	ASJ- 70H	3,180	113878	ASJ- 70B	3,180	113875	ASJ- 70R	3,180
113957	ASJ- 95H	3,930	113879	ASJ- 95B	3,930	113876	ASJ- 95R	3,930
113958	ASJ-140H	5,420	113880	ASJ-140B	5,420	113877	ASJ-140R	5,420

アルミジャッキ用異径スタッド

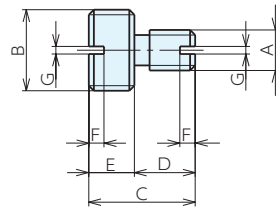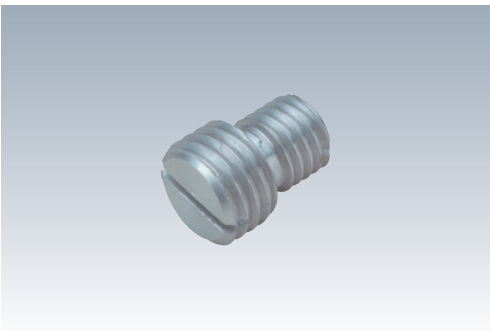

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B(並目)	C	D	E	F	G	質量g	価格
34475	ASJ0816	M 8×1.25	M16×2	21	12	9	3	1.5	5	940
34476	ASJ1216	M12×1.75	M16×2	21	12	9	3	1.5	7	940

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引