

# NWDX3D

## アクアドリル NWDX 3D

AQUA Drills NWDX 3D

切削条件 Drilling Condition ▶▶A-129

超硬

h7

13.0-55.0

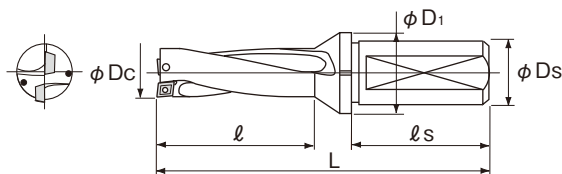
工具材料 シャンク径管理

直径範囲

超硬ドリル

- 優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。

Superior balance provides consistent drilling of materials ranging from Low Carbon Steel to Stainless Steel.

 
 


- ホルダ Holder

LIST 9514

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	寸法					半径 オフセット量 (最大)	在庫 Stack	参考価格 Price	形状
		L	ℓ	D1	Ds	ℓs				
NWDX130D3S20	13.0	101	42	28	20	44	0.35	41,100		
NWDX135D3S20	13.5	102.5	43.5				0.30			
NWDX140D3S20	14.0	104	45				0.25			
NWDX145D3S20	14.5	105.5	46.5				0.20			
NWDX150D3S20	15.0	107	48				0.15			
NWDX155D3S20	15.5	108.5	49.5				0.40			
NWDX160D3S20	16.0	110	51				0.35			
NWDX165D3S20	16.5	111.5	52.5				0.30			
NWDX170D3S20	17.0	113	54				0.25			
NWDX175D3S25	17.5	126.5	55.5				0.20			
NWDX180D3S25	18.0	128	57				0.50			
NWDX185D3S25	18.5	129.5	58.5				0.45			
NWDX190D3S25	19.0	131	60				0.40			
NWDX195D3S25	19.5	132.5	61.5				0.30			
NWDX200D3S25	20.0	134	63				0.20			
NWDX205D3S25	20.5	135.5	64.5				0.15			
NWDX210D3S25	21.0	137	66	0.10						
NWDX215D3S25	21.5	138.5	67.5	0.05						
NWDX220D3S25	22.0	140	69	0.70						
NWDX225D3S25	22.5	141.5	70.5	0.60						
NWDX230D3S25	23.0	146	72	0.50						
NWDX235D3S25	23.5	147.5	73.5	0.45						
NWDX240D3S25	24.0	149	75	0.40						
NWDX245D3S25	24.5	150.5	76.5	0.35						
NWDX250D3S25	25.0	152	78	0.25						
NWDX255D3S32	25.5	159.5	79.5	0.20						
NWDX260D3S32	26.0	161	81	0.15						
NWDX265D3S32	26.5	162.5	82.5	0.10						
NWDX270D3S32	27.0	164	84	1.00						
NWDX275D3S32	27.5	165.5	85.5	0.90						
NWDX280D3S32	28.0	167	87	0.80						
NWDX285D3S32	28.5	168.5	88.5	0.70						
NWDX290D3S32	29.0	172	91	0.60						
NWDX295D3S32	29.5	173.5	92.5	0.50						
NWDX300D3S40	30.0	188	94	0.90	40	70	0.80	52,100		
NWDX310D3S40	31.0	191	97	0.70						
NWDX320D3S40	32.0	194	100	0.55						
NWDX330D3S40	33.0	197	103	0.45						
NWDX340D3S40	34.0	200	106	0.35						
NWDX350D3S40	35.0	203	109	0.20						
NWDX360D3S40	36.0	206	112	1.00						
NWDX370D3S40	37.0	216	116	0.90						
NWDX380D3S40	38.0	219	119	0.80						
NWDX390D3S40	39.0	222	122	0.70						
NWDX400D3S40	40.0	225	125	0.60						
NWDX410D3S40	41.0	228	128	0.50						
NWDX420D3S40	42.0	231	131	0.40						
NWDX430D3S40	43.0	234	134	1.50						
NWDX440D3S40	44.0	237	137	1.40						
NWDX450D3S40	45.0	240	140	1.30						
NWDX460D3S40	46.0	243	143	1.20						
NWDX470D3S40	47.0	246	146	1.10						
NWDX480D3S40	48.0	249	149	1.00						
NWDX490D3S40	49.0	252	152	0.90						
NWDX500D3S40	50.0	255	155	0.80						
NWDX510D3S40	51.0	258	158	0.60						
NWDX520D3S40	52.0	261	161	0.50						
NWDX530D3S40	53.0	264	164	0.60						
NWDX540D3S40	54.0	267	167	0.60						
NWDX550D3S40	55.0	270	170	0.50						

総目次

穴深さ

~3D

~5D

~8D

深穴

フラット・座ぐり

高精度

ガイドセンタリング

油穴付き

アルミ・非鉄金属

刃先交換式