

研削盤用

ストレートカップ形(6号)

標準在庫品



砥材の種類

WA


PA

GC

ストレートカップ形シリーズ設定範囲



形状:6号(ストレートカップ形)

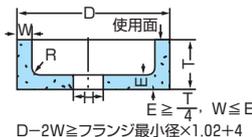

品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法(mm)			最高使用周速度 m/s	入数(枚)
						外径 × 厚み × 穴径	E	W		
1000E61870	WA	60	K	V	6	100×50×12.7	13	10	30	5
1000E61880	WA	80	K	V	6	100×50×12.7	13	10	30	5
1000E61890	WA	60	K	V	6	100×50×31.75	13	10	30	5
1000E61900	WA	120	J	V	6	125×38×76.2	10	10	30	5
1000E61910	WA	60	K	V	6	125×50×31.75	16	13	30	5
1000E61920	WA	80	K	V	6	125×50×31.75	16	13	30	5
1000E61930	WA	60	K	V	6	150×50×31.75	16	13	30	5
1000E31320	PA	60	J	V	6	100×50×31.75	13	10	30	5
1000E31330	PA	60	J	V	6	125×38×31.75	13	10	30	5
1000E31340	PA	60	J	V	6	125×50×31.75	16	13	30	5
1000E31350	PA	80	J	V	6	125×50×31.75	16	13	30	5
1000E31360	PA	60	J	V	6	125×50×63.5	16	16	30	5
1000E31370	PA	46	I	V	6	150×50×63.5	16	16	30	5
1000E31380	PA	46	I	V	6	150×50×88.9	16	16	30	5
1000E31390	PA	46	J	V	6	150×50×88.9	16	16	30	5
1000E31400	PA	60	I	V	6	150×50×88.9	16	16	30	5
1000E31410	PA	60	J	V	6	150×50×88.9	16	16	30	5
1000E31420	PA	46	I	V	6	150×65×63.5	25	25	30	3
1000E31430	PA	60	J	V	6	150×65×63.5	25	25	30	3
1000E11470	GC	120	H	V	6	100×50×31.75	13	10	30	5
1000E11480	GC	120	H	V	6	125×50×31.75	16	13	30	5
1000E11490	GC	100	G	V	6	125×65×31.75	16	13	30	5

切断砥石

オフセット砥石

ビトリファイド砥石

ビトホイール

ダイヤモンド工具

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

フリップディスク

研磨材

選定表

技術資料