

ビットプロフェッショナルシリーズ

研削盤用 さら形(12号)

 
標準在庫品




砥材の種類



さら形シリーズ設定範囲



形状:12号(さら形)

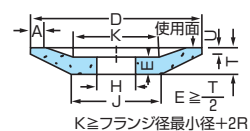

※ 受注製造品

品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法(mm)					最高使用周速度 m/s	入数(枚)	
						外径 × 厚み × 穴径	A	E	J	K			U
※ 1000E62000	WA	60	K	V	12	100×13×12.7	5	8	50	50	2.5	33	10
1000E62010	WA	80	K	V	12	100×13×12.7	5	8	50	50	2.5	33	10
1000E62020	WA	80	K	V	12	100×13×31.75	5	8	50	50	2.5	33	10
1000E62030	WA	80	K	V	12	125×13×12.7	6	8	65	65	3	33	10
1000E62040	WA	80	K	V	12	125×13×31.75	6	8	65	65	3	33	10
1000E62050	WA	60	K	V	12	150×13×12.7	6	8	75	75	3	33	10
1000E62060	WA	80	K	V	12	150×13×12.7	6	8	75	75	3	33	10
1000E62070	WA	80	L	V	12	150×13×12.7	6	8	75	75	3	33	10
1000E62080	WA	60	K	V	12	150×13×15.88	6	10	75	75	3	33	10
1000E62090	WA	80	K	V	12	150×13×15.88	6	10	75	75	3	33	10
1000E62100	WA	60	J	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E62110	WA	60	K	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E62120	WA	80	K	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E31500	PA	60	J	V	12	125×13×31.75	6	8	65	65	3	33	10
1000E31510	PA	80	J	V	12	125×13×31.75	6	8	65	65	3	33	10
1000E31520	PA	80	K	V	12	150×13×12.7	10	8	75	75	3	33	10
1000E31530	PA	60	J	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E31540	PA	60	K	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E31550	PA	80	J	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E31560	PA	80	K	V	12	150×13×31.75	10	8	75	75	3	33	10
1000E31570	PA	60	J	V	12	150×19×31.75	10	10	75	75	3	33	5
1000E21310	CXY	80	K	V	12	150×13×31.75	6	10	75	75	3	33	5
1000E11500	GC	120	H	V	12	150×13×12.7	6	8	75	75	3	33	10
1000E11510	GC	120	H	V	12	150×13×31.75	6	10	75	75	3	33	10

切断砥石

オフセット砥石

ドーナツ型砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具

ドリルビット

周辺機器

研削油

フランジディスク

研磨材

選定表

技術資料