


デップコーティング吊バンド

- 軟質塩ビコーティングをした絶縁性に優れた吊バンドです。
- 常温 60℃までの配管にご使用下さい。
- t 寸法にはコーティングの厚みは含まれておりません。
- 125A 以上は蝶番式吊バンド（鉄製）になります。




N-012162 デップSU吊バンドタン付

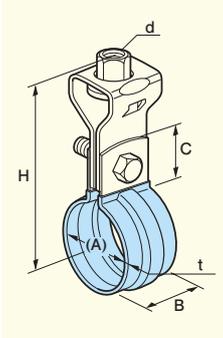

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋 × 数)
013	13SU	15.88	0.6×25	3/8	M 6 × 25	27	70	300 (25×12)
020	20SU	22.23	0.6×25	3/8	M 6 × 25	27	72	200 (25×8)
025	25SU	28.58	0.6×25	3/8	M 6 × 25	25	76	200 (25×8)
030	30SU	34.0	0.6×25	3/8	M 6 × 25	25	79	200 (25×8)
040	40SU	42.7	0.8×25	3/8	M 6 × 25	25	83	150 (25×6)
050	50SU	48.6	0.8×25	3/8	M 6 × 25	25	86	125 (25×5)
060	60SU	60.5	0.8×25	3/8	M 6 × 25	25	92	80
075	75SU	76.3	1.0×32	3/8	M 8 × 25	25	98	60
080	80SU	89.1	1.0×32	3/8	M 8 × 25	25	105	50
100	100SU	114.3	1.0×32	3/8	M 8 × 25	25	117	30
125	125SU	139.6	3.0×32	1/2	M10 × 35	45	143	
150	150SU	165.2	3.0×32	1/2	M10 × 35	45	156	

- ステンレス鋼管 (SU) 用吊バンドです。
- バンド本体 : SUS 430
- ボルトナット・タンバックルは鉄製を使用しておりますが、オールステンも用意できます。

単位 (m/m)

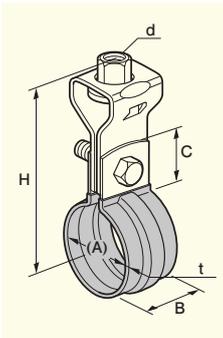


N-010164 デップCU吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋 × 数)
010	10A	12.70	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	25	69	300 (25 × 12)
015	15A	15.88	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	27	71	300 (25 × 12)
019	19A	19.05	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	25	73	250 (25 × 10)
020	20A	22.23	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	27	74	200 (25 × 8)
025	25A	28.58	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	25	77	200 (25 × 8)
032	32A	34.93	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	25	80	200 (25 × 8)
040	40A	41.28	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	25	84	150 (25 × 6)
050	50A	53.98	0.6 × 25	3/8	M 6 × 25	25	90	125 (25 × 5)
065	65A	66.68	0.8 × 25	3/8	M 8 × 25	25	96	80
080	80A	79.38	0.8 × 25	3/8	M 8 × 25	25	103	60
100	100A	104.78	0.8 × 25	3/8	M 8 × 25	25	115	50

- 鋼管用吊バンドです。
- バンド本体 : SUS 430
- ボルトナット・タンバックルは鉄製を使用しておりますが、オールステンも用意できます。

単位 (m/m)

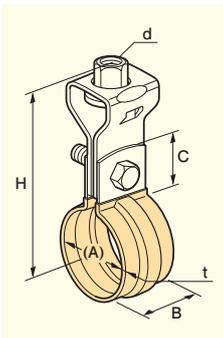


N-010161 デップGP吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋 × 数)
015	15A	21.7	0.8 × 25	3/8	M 6 × 25	27	72	200
020	20A	27.2	0.8 × 25	3/8	M 6 × 25	27	76	200
025	25A	34.0	0.8 × 25	3/8	M 6 × 25	25	79	200
032	32A	42.7	0.8 × 25	3/8	M 6 × 25	25	83	150
040	40A	48.6	0.8 × 25	3/8	M 6 × 25	25	88	125
050	50A	60.5	0.8 × 25	3/8	M 6 × 25	25	92	80
065	65A	76.3	1.0 × 32	3/8	M 8 × 25	25	98	60
080	80A	89.1	1.0 × 32	3/8	M 8 × 25	25	105	50
100	100A	114.3	1.0 × 32	3/8	M 8 × 25	25	117	30

- SGP 管用吊バンドです。
- バンド本体 : SUS 430
- ボルトナット・タンバックルは鉄製を使用しておりますが、オールステンも用意できます。

単位 (m/m)

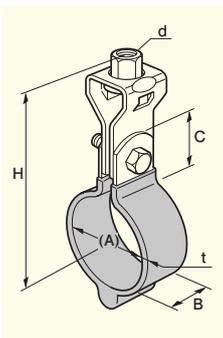

N-010133 コーティング吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋 × 数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	26	78	200
020	20A	27.2	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	26	81	200
025	25A	34.0	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	26	85	180
032	32A	42.7	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	26	89	150
040	40A	48.6	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	26	92	110
050	50A	60.5	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	26	99	90
065	65A	76.3	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	27.5	106	80
080	80A	89.1	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	27.5	113	60
100	100A	114.3	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	27.5	125	35
125	125A	139.8	3.2 × 32	1/2	M10 × 35	32	143	18
150	150A	165.2	3.2 × 32	1/2	M10 × 35	32	156	15
200	200A	216.3	3.2 × 32	1/2	M12 × 45	35	207	

- SGP 管用蝶番式吊バンドです。
- バンド本体・ボルトナット・タンバックルは鉄製になっております。
- ステンコーティング吊バンドタン付も用意できます。

単位 (m/m)