


N-010208 組式立バンドBN付

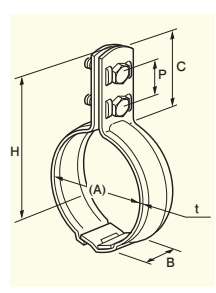

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	55	400(10 × 40)
020	20A	27.2	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	58	300(10 × 30)
025	25A	34.0	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	61	250(10 × 25)
032	32A	42.7	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	66	200(10 × 20)
040	40A	48.6	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	69	200(10 × 20)
050	50A	60.5	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	75	150(10 × 15)
065	65A	76.3	2.0 × 32	46	20	M 8 × 20	95	100(10 × 10)
080	80A	89.1	2.0 × 32	46	20	M 8 × 20	101	80(10 × 8)
100	100A	114.3	2.0 × 32	46	20	M 8 × 20	114	70(10 × 7)
125	125A	139.8	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	131	50
150	150A	165.2	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	157	30
200	200A	216.3	2.8 × 50	74	27	M12 × 35	182	20
250	250A	267.4	4.5 × 50	80	28	M12 × 35	209	12
300	300A	318.5	4.5 × 50	80	28	M12 × 35	235	8

■SGP 管用組式立バンドです。(VP40A ~ VP300A も併用できます) 単位 (m/m)



N-010212 ステン組式立バンドBN付




コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.5 × 25	44	20	M 6 × 20	55	400
020	20A	27.2	1.5 × 25	44	20	M 6 × 20	58	300
025	25A	34.0	1.5 × 25	44	20	M 6 × 20	61	250
032	32A	42.7	1.5 × 25	44	20	M 6 × 20	66	250
040	40A	48.6	1.5 × 25	44	20	M 6 × 20	69	200
050	50A	60.5	1.5 × 25	44	20	M 6 × 20	75	200
065	65A	76.3	2.0 × 32	44	20	M 8 × 20	95	100
080	80A	89.1	2.0 × 32	44	20	M 8 × 20	101	85
100	100A	114.3	2.0 × 32	44	20	M 8 × 20	114	70
125	125A	139.8	2.5 × 38	55	25	M10 × 25	131	50
150	150A	165.2	3.0 × 50	55	25	M12 × 35	157	30
200	200A	216.3	3.0 × 50	74	27	M12 × 35	182	20
250	250A	267.4	3.0 × 50	80	28	M12 × 35	209	12
300	300A	318.5	3.0 × 50	80	28	M12 × 35	235	10

■ステンレス鋼管 (厚肉) 用組式立バンドです。(VP40A ~ VP300A も併用できます) 単位 (m/m)

■SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)

■SUS304

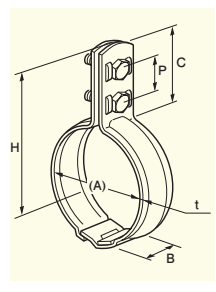

N-010216 ステン組式立バンドBタイプ




コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	55	400(10 × 40)
020	20A	27.2	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	58	350(10 × 35)
025	25A	34.0	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	61	300(10 × 30)
032	32A	42.7	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	66	300(10 × 30)
040	40A	48.6	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	69	250(10 × 25)
050	50A	60.5	1.2 × 25	44	20	M 6 × 20	75	250(10 × 25)
065	65A	76.3	1.5 × 32	47	20	M 8 × 20	87	150(10 × 15)
080	80A	89.1	1.5 × 32	47	20	M 8 × 20	94	120(10 × 12)
100	100A	114.3	1.5 × 32	47	20	M 8 × 20	106	100(10 × 10)
125	125A	139.8	2.0 × 32	47	20	M 8 × 25	130	50
150	150A	165.2	2.0 × 32	47	20	M 8 × 25	157	40

■ステンレス鋼管 (厚肉) 用組式立バンドです。(VP40A ~ VP150A も併用できます) 単位 (m/m)

■SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)

■SUS304

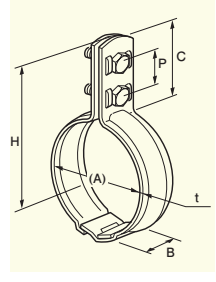

N-010238 ハード立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	58	300
020	20A	27.2	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	61	250
025	25A	34.0	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	64	200
032	32A	42.7	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	68	200
040	40A	48.6	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	71	150
050	50A	60.5	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	77	130
065	65A	76.3	2.6 × 25	45	20	M 6 × 20	86	100
080	80A	89.1	2.6 × 25	45	20	M 6 × 20	92	80
100	100A	114.3	2.6 × 25	45	20	M 6 × 20	105	80
125	125A	139.8	4.5 × 32	53	25	M10 × 30	130	50
150	150A	165.2	4.5 × 32	53	25	M10 × 30	143	40

■N-010202 蝶番式立バンド BN 付より板厚を向上させた立バンドです。 単位 (m/m)

