


立配管金具・取付足

3

立配管金具・取付足

デップコーティング立バンド

- 軟質塩ビコーティングをした絶縁性に優れた立バンドです。
- 常温 60℃までの配管にご使用ください。
- t 寸法にはコーティングの厚みは含まれておりません。
- 125A 以上は蝶番式立バンド（鉄製）になります。

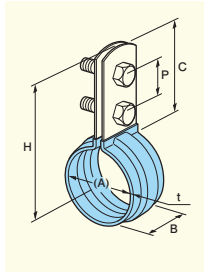


N-010292 デップSU立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
013	13SU	15.88	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	54	300(25 × 12)
020	20SU	22.23	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	57	300(25 × 12)
025	25SU	28.58	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	60	250(25 × 10)
030	30SU	34.0	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	63	200(25 × 8)
040	40SU	42.7	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	66	150(25 × 6)
050	50SU	48.6	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	72	125(25 × 5)
060	60SU	60.5	0.8 × 32	45	20	M 6 × 20	76	80
075	75SU	76.3	1.0 × 32	45	20	M 6 × 20	85	60
080	80SU	89.1	1.0 × 32	45	20	M 6 × 20	90	50
100	100SU	114.3	1.0 × 32	45	20	M 6 × 20	103	30

- ステンレス鋼管 (SU) 用立バンドです。 単位 (m/m)
- バンド本体：SUS430
- ボルト・ナットは鉄製を使用しておりますが、オールステンもご用意できます。

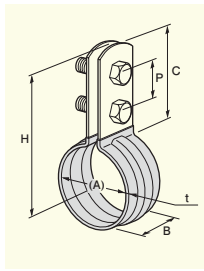


N-010230 デップCU立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
010	10A	12.70	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	52	300(25 × 12)
015	15A	15.88	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	54	300(25 × 12)
019	19A	19.05	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	55	300(25 × 12)
020	20A	22.23	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	57	300(25 × 12)
025	25A	28.58	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	60	250(25 × 10)
032	32A	34.93	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	63	200(25 × 8)
040	40A	41.28	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	66	150(25 × 6)
050	50A	53.98	0.6 × 25	45	20	M 6 × 20	72	125(25 × 5)
065	65A	66.68	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	79	80
080	80A	79.38	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	85	60
100	100A	104.78	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	98	50

- 鋼管用立バンドです。 単位 (m/m)
- バンド本体：SUS430
- ボルト・ナットは鉄製を使用しておりますが、オールステンもご用意できます。

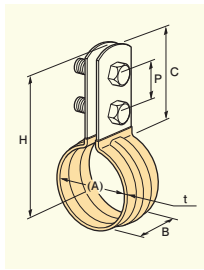


N-010228 デップGP立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
015	15A	21.7	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	54	300
020	20A	27.2	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	57	250
025	25A	34.0	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	60	200
032	32A	42.7	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	67	150
040	40A	48.6	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	69	125
050	50A	60.5	0.8 × 25	45	20	M 6 × 20	75	80
065	65A	76.3	1.0 × 32	48	20	M 6 × 20	86	60
080	80A	89.1	1.0 × 32	48	20	M 6 × 20	93	50
100	100A	114.3	1.0 × 32	48	20	M 6 × 20	105	30

- SGP 管用立バンドです。 単位 (m/m)
- バンド本体：SUS430
- ボルト・ナットは鉄製を使用しておりますが、オールステンもご用意できます。

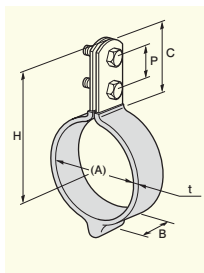

N-010220 コーティング立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	59.5	260
020	20A	27.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	62.5	200
025	25A	34.0	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	66	180
032	32A	42.7	2.0 × 25	50	20	M 6 × 20	75	130
040	40A	48.6	2.0 × 25	50	20	M 6 × 20	78	100
050	50A	60.5	2.0 × 25	50	20	M 6 × 20	84	100
065	65A	76.3	2.0 × 25	50	20	M 6 × 20	92	80
080	80A	89.1	2.0 × 25	50	20	M 6 × 20	98.5	50
100	100A	114.3	2.0 × 25	50	20	M 6 × 20	111	40
125	125A	139.8	3.0 × 32	57	25	M10 × 35	132	—
150	150A	165.2	3.0 × 32	57	25	M10 × 35	145	—

- SGP 管用蝶番式立バンドです。 単位 (m/m)
- バンド本体・ボルト・ナットは鉄製となります。
- ステンコーティング立バンドも用意出来ます。