


立配管金具・取付足

3

立配管金具・取付足

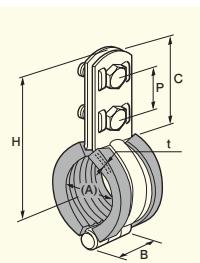

N-013272 防振ハード立バンドBN付


15A-100A 15A-100A 15A-100A
電気鉛めつき
蝶ナット
袋入り
納期をご確認下さい。

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	60	3.0	200(10 × 20)
020	20A	27.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	63	3.0	150(10 × 15)
025	25A	34.0	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	66	3.0	150(10 × 15)
032	32A	42.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	70	3.0	150(10 × 15)
040	40A	48.6	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	73	3.0	100(10 × 10)
050	50A	60.5	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	79	3.0	100(10 × 10)
065	65A	76.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	85	3.0	100(10 × 10)
080	80A	89.1	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	93	3.0	60(10 × 6)
100	100A	114.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	107	3.0	70(10 × 7)

単位(m/m)

■ SGP 管用防振ゴム付立バンドです。

■ 公共工事の基準に適合した 3mm 厚の合成ゴム(クロロブレンゴム)をセットした防振補助用支持金具です。

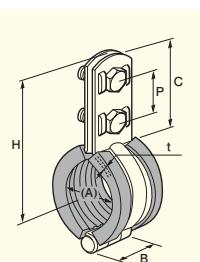

N-013475 ステン防振ハード立バンドBN付

15A-100A 15A-100A 15A-100A
電気鉛めつき
蝶ナット
袋入り
納期をご確認下さい。


コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	60	3.0	200(10 × 20)
020	20A	27.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	63	3.0	150(10 × 15)
025	25A	34.0	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	66	3.0	150(10 × 15)
032	32A	42.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	70	3.0	150(10 × 15)
040	40A	48.6	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	73	3.0	100(10 × 10)
050	50A	60.5	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	79	3.0	100(10 × 10)
065	65A	76.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	85	3.0	100(10 × 10)
080	80A	89.1	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	93	3.0	60(10 × 6)
100	100A	114.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	107	3.0	70(10 × 7)

単位(m/m)

■ SGP 管用防振ゴム付立バンドです。

■ 公共工事の基準に適合した 3mm 厚の合成ゴム(クロロブレンゴム)をセットした防振補助用支持金具です。

■ SUS304

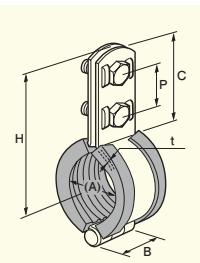

N-013470 防振ハードPC立バンドBN付


15A-100A 15A-100A 納期をご確認下さい。
蝶ナット
袋入り
電気鉛めつき

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
015	15A	25.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	62	3.0	200(25 × 8)
020	20A	31.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	65	3.0	150(25 × 6)
025	25A	37.6	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	68	3.0	150(25 × 6)
032	32A	46.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	72	3.0	150(25 × 6)
040	40A	52.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	75	3.0	100(25 × 4)
050	50A	64.1	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	81	3.0	100(25 × 4)
065	65A	79.9	2.3 × 25	45	20	M 6 × 20	87	3.0	100(25 × 4)
080	80A	92.7	2.3 × 25	45	20	M 6 × 20	95	3.0	50(25 × 2)
100	100A	118.3	2.3 × 25	45	20	M 6 × 20	109	3.0	50(25 × 2)

単位(m/m)

■ 硬質塩化ビニルライニング鋼管(外面被覆鋼管)用防振ゴム付立バンドです。

■ 公共工事の基準に適合した 3mm 厚の合成ゴム(クロロブレンゴム)をセットした防振補助用支持金具です。

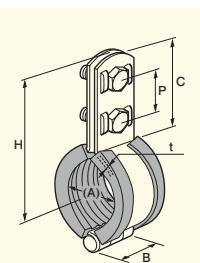

N-013471 ステン防振ハードPC立バンドBN付

15A-100A 15A-100A 納期をご確認下さい。
蝶ナット
袋入り
電気鉛めつき

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
015	15A	25.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	62	3.0	200(25 × 8)
020	20A	31.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	65	3.0	150(25 × 6)
025	25A	37.6	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	68	3.0	150(25 × 6)
032	32A	46.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	72	3.0	150(25 × 6)
040	40A	52.2	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	75	3.0	100(25 × 4)
050	50A	64.1	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	81	3.0	100(25 × 4)
065	65A	79.9	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	87	3.0	100(25 × 4)
080	80A	92.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	95	3.0	50(25 × 2)
100	100A	118.3	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	109	3.0	50(25 × 2)

単位(m/m)

■ 硬質塩化ビニルライニング鋼管(外面被覆鋼管)用防振ゴム付立バンドです。

■ 公共工事の基準に適合した 3mm 厚の合成ゴム(クロロブレンゴム)をセットした防振補助用支持金具です。

■ SUS304



マジックシート



蝶ナット



パッキン付



廻り止め



袋入り



納期をご確認下さい。



電気鉛めつき