
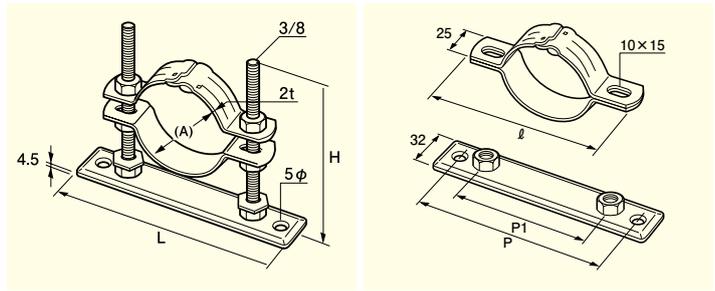


# レベルバンド

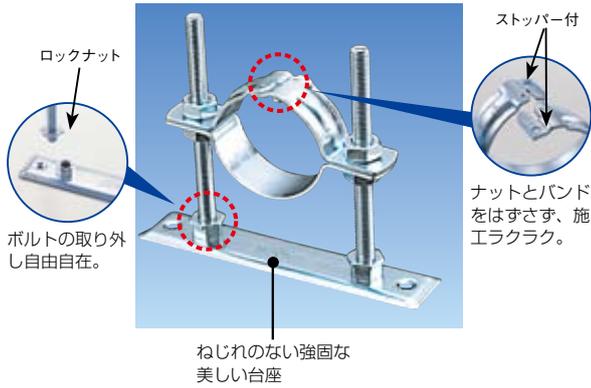


8 レベルバンド

## クイックレベル5つのメリット


- クイックレベルは、バンドをはずさずナットを緩めるだけで配管作業が可能です。分解一切不要だから、配管施工の現場で、ナットなどの部品がなくなる心配がありません。また、作業工程が従来の  $1/2$  以下になります。
- ボルトを自在に取りはずしできるため、アンカー固定時の施工を容易にし、全ネジを替えることにより、幅広いレベル調整に即対応できます。
- 全ネジの揺れ防止にロックナットを採用。
- 変形のないプレス受け台が配管をサポート。
- サラもみをしたビス穴にネジがピッタリ収まる。

## クイックレベルの作業工程

①ナットを20mmくらいゆるめ、組式バンドを90°以上開きます。組式合せバンドなので、ナットやバンドの取り外しは要りません。

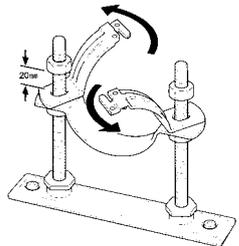

②パイプをのせ、組式合せバンドを組付け、あとはナットを締めるだけ。ストッパー付なので、ナットを締めつければ合せバンドははずれません。

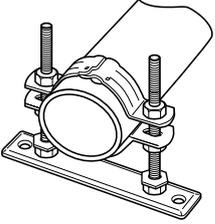

## N-010720 クイックレベル (GP・VP)

コード NO.	管径称 (A)	適合配管径 (A)	H	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
102	40A	48.6	100	30 ~ 90	NO.1	158	120	133	90	50
103	50A	60.5		35 ~ 90	NO.1	158	120	133	90	50
104	65A	76.3		45 ~ 90	NO.2	188	150	163	120	40
105	80A	89.1		50 ~ 90	NO.2	188	150	163	120	40
106	100A	114.3	120	60 ~ 90	NO.3	228	190	203	160	30
122	40A	48.6		30 ~ 110	NO.1	158	120	133	90	50
123	50A	60.5		35 ~ 110	NO.1	158	120	133	90	50
124	65A	76.3		45 ~ 110	NO.2	188	150	163	120	40
125	80A	89.1	150	50 ~ 110	NO.2	188	150	163	120	40
126	100A	114.3		60 ~ 110	NO.3	228	190	203	160	30
152	40A	48.6		30 ~ 140	NO.1	158	120	133	90	45
153	50A	60.5		35 ~ 140	NO.1	158	120	133	90	45
154	65A	76.3	200	45 ~ 140	NO.2	188	150	163	120	35
155	80A	89.1		50 ~ 140	NO.2	188	150	163	120	35
156	100A	114.3		60 ~ 140	NO.3	228	190	203	160	25
202	40A	48.6		30 ~ 190	NO.1	158	120	133	90	40
203	50A	60.5	200	35 ~ 190	NO.1	158	120	133	90	40
204	65A	76.3		45 ~ 190	NO.2	188	150	163	120	35
205	80A	89.1		50 ~ 190	NO.2	188	150	163	120	30
206	100A	114.3		60 ~ 190	NO.3	228	190	203	160	25

■他のH寸法もご用意できます。 単位 (m/m)

## N-010721 クイックレベル (耐火二層管)

コード NO.	管径称 (A)	適合配管径 (A)	H	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
102	40A	63	100	37 ~ 90	NO.2	188	150	163	120	40
103	50A	76		43 ~ 90	NO.2	188	150	163	120	40
104	65A	92		51 ~ 90	NO.3	228	190	203	160	30
105	75A	105		58 ~ 90	NO.3	228	190	203	160	30
106	100A	131	120	71 ~ 90	NO.3	228	190	203	160	25
122	40A	63		37 ~ 110	NO.2	188	150	163	120	40
123	50A	76		43 ~ 110	NO.2	188	150	163	120	40
124	65A	92		51 ~ 110	NO.3	228	190	203	160	30
125	75A	105	150	58 ~ 110	NO.3	228	190	203	160	30
126	100A	131		71 ~ 110	NO.3	228	190	203	160	25
152	40A	63		37 ~ 140	NO.2	188	150	163	120	35
153	50A	76		43 ~ 140	NO.2	188	150	163	120	35
154	65A	92	200	51 ~ 140	NO.3	228	190	203	160	25
155	75A	105		58 ~ 140	NO.3	228	190	203	160	25
156	100A	131		71 ~ 140	NO.3	228	190	203	160	20
202	40A	63		37 ~ 190	NO.2	188	150	163	120	35
203	50A	76	200	43 ~ 190	NO.2	188	150	163	120	35
204	65A	92		51 ~ 190	NO.3	228	190	203	160	25
205	75A	105		58 ~ 190	NO.3	228	190	203	160	25
206	100A	131		71 ~ 190	NO.3	228	190	203	160	20

■他のH寸法もご用意できます。 単位 (m/m)