

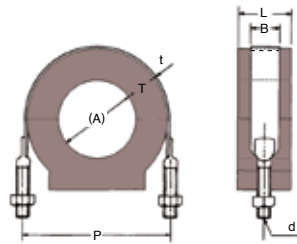


10

ウレタン

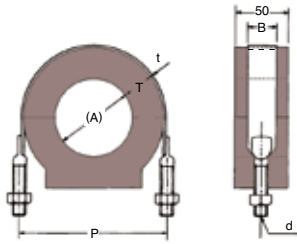

N-040207 ウレタンMS

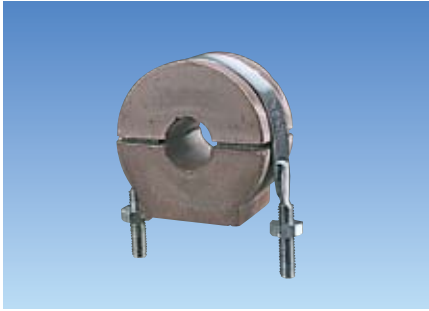

管径称	(A)	t×B	ネジ径 d	T20		T25		T30		T40		T50	
				P	入数	P	入数	P	入数	P	入数	P	入数
15A	21.7	1.6×25	W3/8	68	110	78	95	88	80				
20A	27.2	1.6×25	W3/8	73	90	83	80	93	70	113	45		
25A	34.0	1.6×25	W3/8	80	90	90	70	100	50	120	40		
32A	42.7	1.6×25	W3/8	88	80	98	60	108	45	128	35		
40A	48.6	1.6×25	W3/8	94	65	104	50	114	45	134	30		
50A	60.5	1.6×25	W3/8	106	50	116	45	126	35	146	25		
65A	76.3	2.0×32	W3/8	121	40	131	30	141	25	161	20		
80A	89.1	2.0×32	W3/8	134	30	144	25	154	22	174	20	194	15
100A	114.3	2.0×32	W3/8			169	20	179	18	199	14	219	10
125A	139.8	3.0×32	W1/2			208		218		238		258	
150A	165.2	3.0×32	W1/2			233		243		263		283	
200A	216.3	3.0×32	W1/2					294		314		334	
250A	267.4	4.5×50	W5/8					352		372		392	
300A	318.5	4.5×50	W5/8							424		444	
350A	355.6	4.5×50	W5/8							461		481	

- 冷水用置き式配管用ウレタン一式です。
- 100A以下は、バンドセット用の溝付形状になっています。
- サーモカットリング(蒸気用)もご用意できます。

単位 (m/m)

N-040208 ウレタンMYS、MYZ



MYS


管径称	(A)	t×B	バンド溝幅	ネジ径 d	T30		T40		T50	
					P	L	P	L	P	L
125A	139.8	3.0×32	38	W1/2	218	50	238	50		
150A	165.2	3.0×32	38	W1/2	243	50	263	50		
200A	216.3	3.0×32	38	W1/2	294	50	314	50		

MYZ

管径称	(A)	t×B	バンド溝幅	ネジ径 d	T30		T40		T50	
					P	L	P	L	P	L
250A	267.4	4.5×50	50	W5/8			372	63	392	63
300A	318.5	4.5×50	50	W5/8					444	63

- 125A以上のバンドセット用の溝付ウレタンMSタイプです。
- サイズにより、バンドB寸法とウレタン溝幅が異なる場合があります。

単位 (m/m)

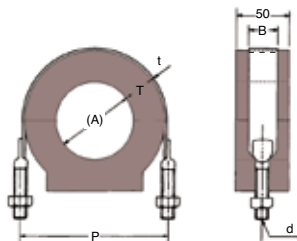

N-040217 ステンウレタンMS



管径称	(A)	t×B	ネジ径 d	T20	T25	T30	T40	T50
				P	P	P	P	P
15A	21.7	1.5×25	W3/8	68	78	88		
20A	27.2	1.5×25	W3/8	73	83	93	113	
25A	34.0	1.5×25	W3/8	80	90	100	120	
32A	42.7	1.5×25	W3/8	88	98	108	128	
40A	48.6	1.5×25	W3/8	94	104	114	134	
50A	60.5	1.5×25	W3/8	106	116	126	146	
65A	76.3	2.0×32	W3/8	121	131	141	161	
80A	89.1	2.0×32	W3/8	134	144	154	174	194
100A	114.3	2.0×32	W3/8		169	179	199	219
125A	139.8	3.0×32	W1/2		208	218	238	258
150A	165.2	3.0×32	W1/2		233	243	263	283

- ステンUバンド付きウレタンMSタイプです。
- バンド本体:SUS304

単位 (m/m)

納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき