



# アンゲル君・チャンネル君

## N-500130 フリーアンゲル (ユニクロめっき)


■ LS-40/LS-50

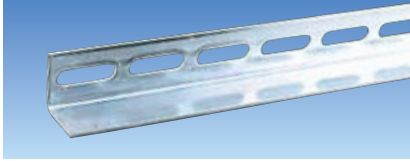


■ LW-40/LW-50

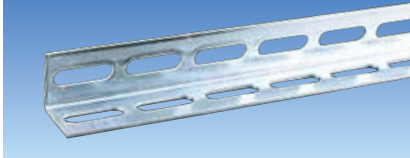

■ LW-40PM

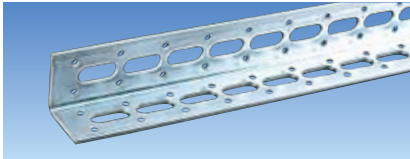


■ LW-40P

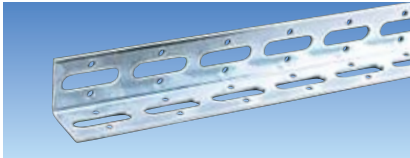


## N-500133 フリーアンゲル (ステンレス)


■ SLS-40/SLS-50

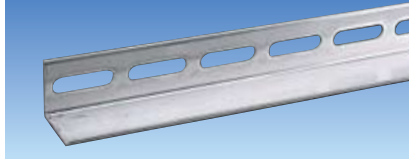


■ SLW-40/SLW-50

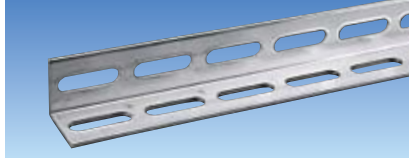


■ SLW-40PM

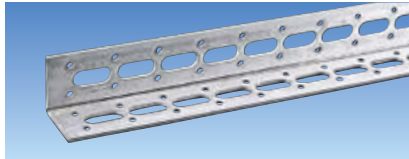


■フリーアンゲル寸法図

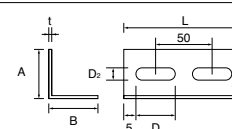

■品番 LS、LW、SLS、SLW

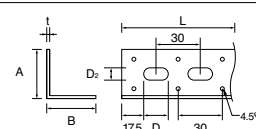

■品番 LW-40PM、SLW-40PM

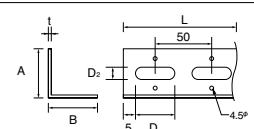


■品番 LW-40P

## N-500131 フリーアンゲル (ドブめっき)

■ LS-40/LS-50



■ LW-40/LW-50

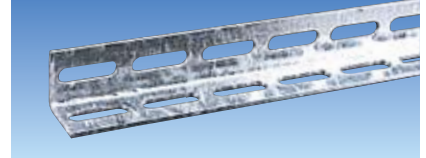

### 特長・用途


- 穴開け、溶接不要の万能アンゲル材です。
- ボルトナットやジョイント金具を使用する事で、架台やブラケットが組立てできます。

11

アンゲル君・チャンネル君

コード No.	品番	長さ(L)	表面処理	寸法 (t × A × B)	ルーズホール (D × D2)	適用ボルト
841	LW-40PM	1,830	ユニクロめっき	3.2 × 40 × 40	25 × 10.5	W3/8
242	LW-40	2,100		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
541	LW-40P	1,800		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
547	LW-40P	2,500		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
243	LW-40	2,400		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
142	LS-40	2,100		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
143	LS-40	2,400		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
252	LW-50	2,100		4.5 × 50 × 50	40 × 14	W1/2
253	LW-50	2,400		4.5 × 50 × 50	40 × 14	W1/2
152	LS-50	2,100		4.5 × 50 × 50	40 × 14	W1/2
542	SLW-40PM	1,800	ステンレス	3.0 × 40 × 40	25 × 10	W3/8
241	SLW-40	1,800		3.0 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
243	SLW-40	2,400		3.0 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
143	SLS-40	2,400		3.0 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
252	SLW-50	2,100		4.0 × 50 × 50	40 × 14	W1/2
152	SLS-50	2,100	4.0 × 50 × 50	40 × 14	W1/2	
145	LS-40	900	ドブめっき	3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
245	LW-40	900		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
141	LS-40	1,800		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
241	LW-40	1,800		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
243	LW-40	2,400		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
143	LS-40	2,400		3.2 × 40 × 40	40 × 11	W3/8
253	LW-50	2,400		4.5 × 50 × 50	40 × 14	W1/2
153	LS-50	2,400		4.5 × 50 × 50	40 × 14	W1/2

単位 (m/m)

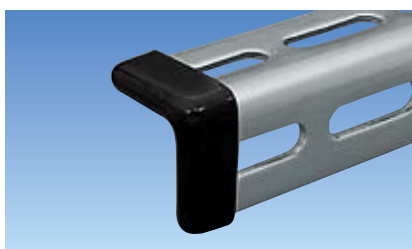

## N-501550 フリーアンゲル用エンドキャップ



コード No.	型番	適合	色
040	L40	フリーアンゲル 40 タイプ	黒
050	L50	フリーアンゲル 50 タイプ	黒

- フリーアンゲル用端末保護キャップです。
- フリーアンゲルのカット面に接着剤を塗布して差し込めば、きれいに仕上がります。
- 鋼材のアンゲルにも使用していただけます。
- 他の色も製作出来ます。