

N-501540 アングル君ジョイント金具 (ドブめっき)


N-501541 アングル君ジョイント金具 (ステンレス)

N-501542 アングル君ジョイント金具 (ユニクロめっき)

- ジョイント金具は、フリーアングル L40 (3.2 × 40 × 40) 用の接続金具です。
- フリーアングルと各ジョイント金具を使用する事で架台、ブラケットの組立が可能です。
- ジョイント金具は、ユニクロめっき・ドブめっき・ステンレス製があります。



[組立例]

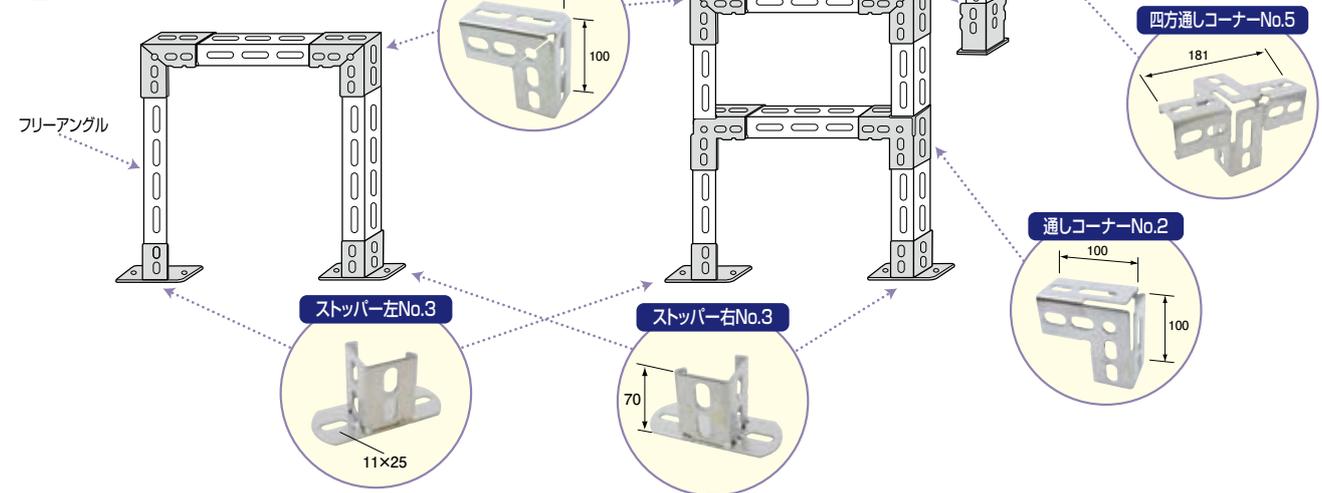


N-501131 門型架台 (ドブめっき)

N-501133 門型架台 (ステンレス)

N-501141 門型架台 (ドブめっき) NM4タイプ

コード No.		型番		L	H	t	W	P
ドブめっき	ステンレス	(ドブめっき)	(ステンレス)					
253	253	NM253	SNM253	250	300	4.5 (4.0)	50	13
255	255	NM255	SNM255	250	500	4.5 (4.0)	50	13
258	258	NM258	SNM258	250	800	4.5 (4.0)	50	13
353	353	NM353	SNM353	350	300	4.5 (4.0)	50	13
355	355	NM355	SNM355	350	500	4.5 (4.0)	50	13
358	358	NM358	SNM358	350	800	4.5 (4.0)	50	13
503	503	NM503	SNM503	500	300	4.5 (4.0)	50	13
505	505	NM505	SNM505	500	500	4.5 (4.0)	50	13
508	508	NM508	SNM508	500	800	4.5 (4.0)	50	13
200		KM200	—	200	250	3.2	40	11
250		KM250	—	250	300	3.2	40	11
300		KM300	—	300	350	3.2	40	11
350		KM350	—	350	400	3.2	40	11
253		NM4-253	—	250	300	3.2	40	11
255		NM4-255	—	250	500	3.2	40	11
353		NM4-353	—	350	300	3.2	40	11
355		NM4-355	—	350	500	3.2	40	11
503		NM4-503	—	500	300	3.2	40	11
505		NM4-505	—	500	500	3.2	40	11

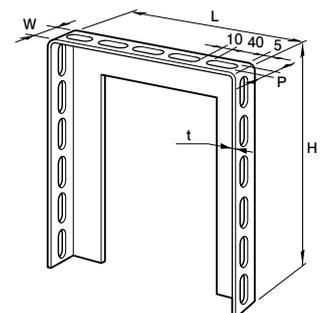

■切断、溶接、穴開け不要の門型パイプサポート架台です。

単位 (m/m)

■L寸法は内寸法になります。

■NM4 シリーズは、釘穴 (4 φ) もついております。

■() は門型架台 (ステンレス) の寸法になります。